




RRS V 60.100 B10.5 CU (423 017)



Abbildung unverbindlich

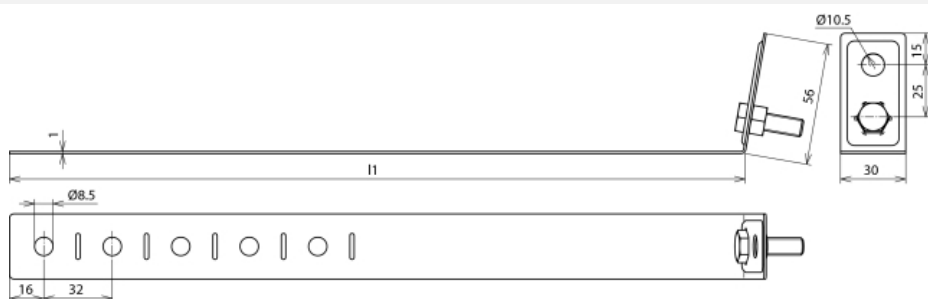

Anordnung:

Typ	RRS V 60.100 B10.5 CU
Art.-Nr.	423 017
Werkstoff	Cu
Klemmbereich Rohr Ø (d1)	60-100 mm
Länge (l1)	337 mm
Bohrung Ø	10,5 mm
Schraube	☒ M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA$ *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	119 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364054349
VPE	1 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.