



VK EH R10 F30 ST (308 120)


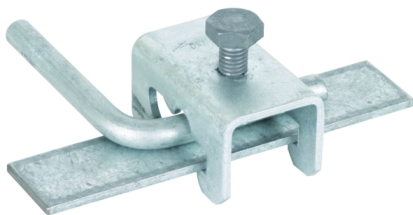


Abbildung unverbindlich

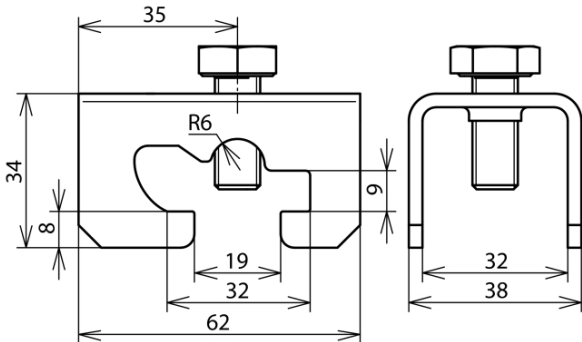

Typ	VK EH R10 F30 ST
Art.-Nr.	308 120
Werkstoff	St/tZn
Klemmbereich Rd / FI	(II) 10 / 30 mm
Klemmbereich FI / FI	(+/II) 30 / 30 mm
Schraube	● M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube	St/tZn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	134 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364099258
VPE	25 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.