


## ESTC SQL 4000 (769 400)

- Für Freiluftanwendung
- Robuste Alu-Trichterkupplung
- Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
- Für Phasenschraubklemmen und Klemmen mit langer Spindel mit Querstift

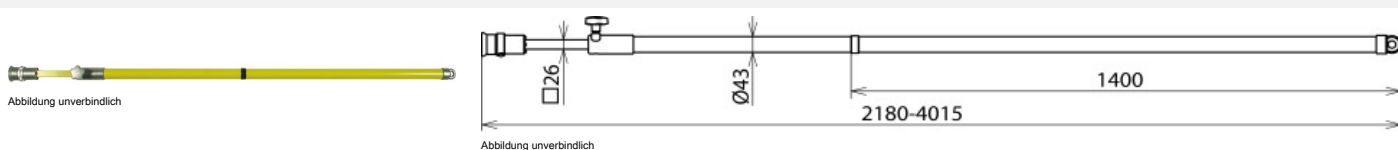

Typ	ESTC SQL 4000
Art.-Nr.	769 400
Gesamtlänge ( $l_{G \max}$ / $l_{G \min}$ )	4015 / 2180 mm
Länge Handhabe ( $l_H$ )	1400 mm
Höchstzulässige Kopflast ( $l_{G \max}$ / $l_{G \min}$ )	10 / 20 kg
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Schraubkupplung, Kreuzgriff	Al-Legierung
Durchmesser	43 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Erdungsstange
Gewicht	3,37 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364080881
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.