

RFS 16 10 1500 CU (103 417)


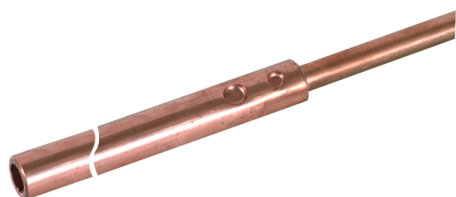


Abbildung unverbindlich

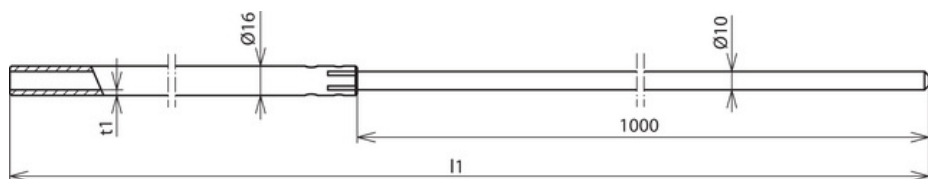

Rohrfangstange mit Verjüngung (1000 mm), leichte Ausführung angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Keiltechnik oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern.

Typ	RFS 16 10 1500 CU
Art.-Nr.	103 417
Gesamtlänge (l1)	1500 mm
Länge verjüngt	1000 mm
Werkstoff	Cu
Durchmesser Ø	16 / 10 mm
Wandstärke Rohr (t1)	2,5 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	1,2 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364128682
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sämtliche Fangstangen / freistehende Fangstangen auf Anfrage in Sonderlänge erhältlich.