




UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU (377 107)



Abbildung unverbindlich

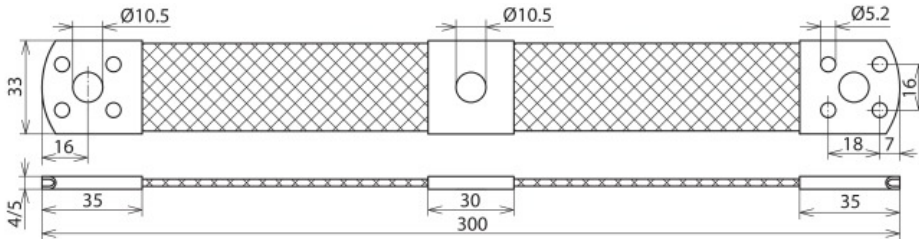

Anordnung:



Typ	UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
Art.-Nr.	377 107
Werkstoff	Cu
Länge (l _g)	300 mm
Querschnitt	50 mm ²
Befestigung	[8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis	nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 4 Stück Nieten Ø5mm zu verwenden
Mittelbohrung	10,5 mm
Befestigungsmöglichkeit	Blindnieten / Schrauben
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	172 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364092709
VPE	10 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.