


## FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG (275 230)



Abbildung unverbindlich

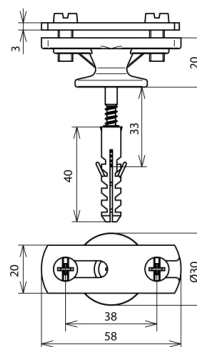

Typ	FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
Art.-Nr.	275 230
Leitungshalter Aufnahme Fl	30 x 3,5 mm
Leitungsführung	fest
Gewinde Leitungshalter	M8
Bauhöhe Leitungshalter	20 mm
Werkstoff Überleger	SttZn
Werkstoff Unterteil	ZG
Schraube	↑ 5 x 50 mm
Kunststoffdübel	Ø8 x 40 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	94 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364095854
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.