


DLH DS 8 H36 KP67 K GR (297 110)



Abbildung unverbindlich

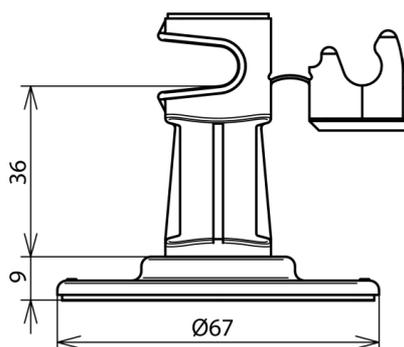

Typ Art.-Nr.	DLH DS 8 H36 KP67 K GR 297 110
Werkstoff Dachleitungshalter	Kunststoff
Farbe Dachleitungshalter	grau •
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNSnap
Bauhöhe Leitungshalter	36 mm
Farbe Leitungshalter	grau •
Innengewinde	M6
Leitungsführung	lose
Abmessung	Ø67 mm
Klebefläche	3000 mm ²
Zugfestigkeit	1770 N
Scherfestigkeit (dynamisch)	1440 N
Gewicht	32 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364100886
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.