



AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN (630 120)


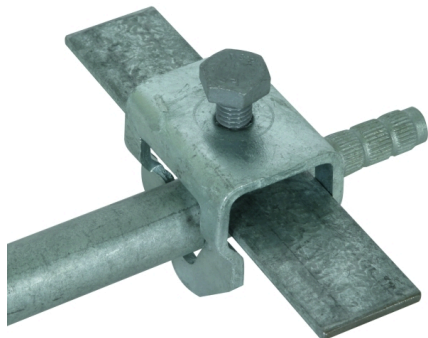


Abbildung unverbindlich

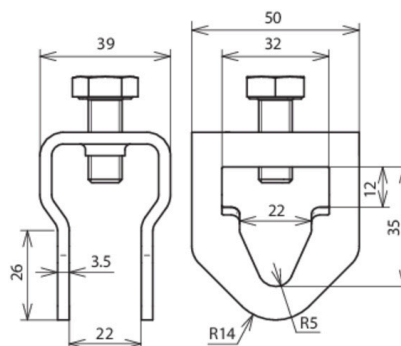

Typ	AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
Art.-Nr.	630 120
Werkstoff	St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl	10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil	70 mm ²
Ausführung für Tiefenerder	Ø20 mm
Schraube	M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube	St/tZn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	/ *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	152 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364107427
VPE	25 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.