



**SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A (540 110)**

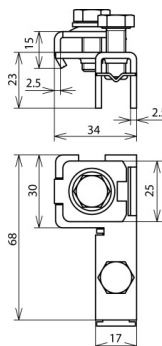


Abbildung unverbindlich



Anordnung:

<b>Typ</b>	<b>SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>540 110</b>
Werkstoff	NIRO
Anschluss Rd	1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrätig)	4-50 mm <sup>2</sup>
Schraube	M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100kA / 50kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	98 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
Militärische Bezeichnung	VG 96953 T05 BA001
GTIN (EAN)	4013364094116
VPE	50 Stk.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.