

### MVK 10 SKM10X35 STTZN (391 050)


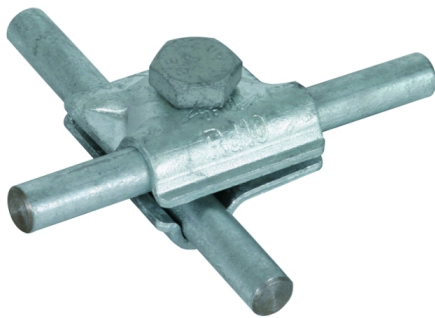


Abbildung unverbindlich

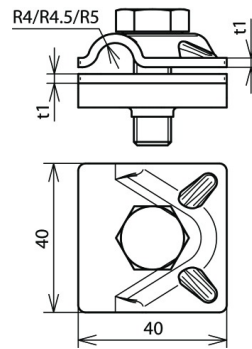

Anordnung:

Typ	MVK 10 SKM10X35 STTZN
Art.-Nr.	391 050 ✓
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich Rd	10 mm
Materialstärke (t1 / t2)	2,5 mm
Schraube	● M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA /  50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	101 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364087064
VPE	50 Stk.

Hinweis: Art.-Nr. 390 079 mit dem Werkstoff NIRO (V4A) auch für die unterirdische Anwendung geeignet.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.