



VK 6.20 FL30 BSB STBL (308 032)


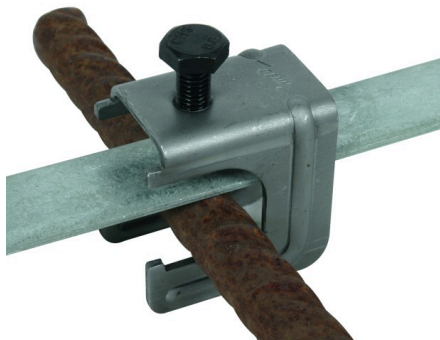


Abbildung unverbindlich



Anordnung:

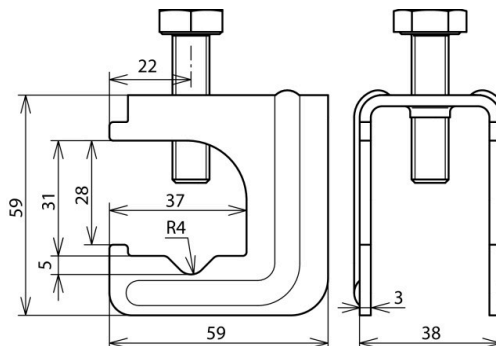

Typ	VK 6.20 FL30 BSB STBL
Art.-Nr.	308 032
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Fl	(+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmbereich Fl / Fl	(+) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Schraube	M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube	St/blank
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,0 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	169 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364152823
VPE	25 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.