


RFS 16 10 4000 AL (103 460)



Abbildung unverbindlich

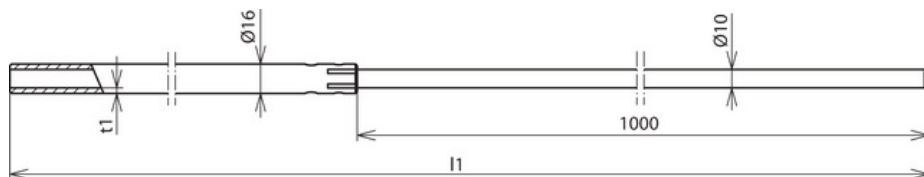

Rohrfangstange mit Verjüngung (1000 mm), leichte Ausführung angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Keiltechnik oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern.

Typ Art.-Nr.	RFS 16 10 4000 AL 103 460
Gesamtlänge (l1)	4000 mm
Länge verjüngt	1000 mm
Werkstoff	AlMgSi
Durchmesser Ø	16 / 10 mm
Wandstärke Rohr (t1)	2,5 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	1,1 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364105829
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sämtliche Fangstangen / freistehende Fangstangen auf Anfrage in Sonderlänge erhältlich.