




MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A (540 271)



Abbildung unverbindlich

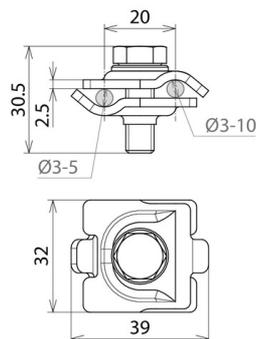

Anordnung:

Typ	MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Art.-Nr.	540 271
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 3-5 mm
Klemmbereich Rd / Rd	3-5 / 3-5 mm
Schraube	M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	25 kA *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN 62561-1
Gewicht	50 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364385306
VPE	50 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.