

KFP 25 W90 M12 45SSM (757 245)

■ Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



Abbildung unverbindlich

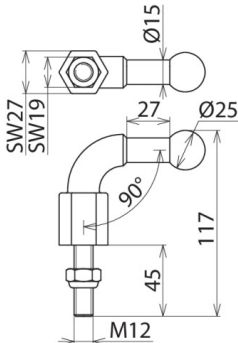


Abbildung unverbindlich

Typ	KFP 25 W90 M12 45SSM
Art.-Nr.	757 245
Kugelfestpunkt Ø	25 mm
Abmessung	M12 x 45 mm
Schlüsselweite	27 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	95 mm²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	18,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Festpunkt	E-Cu/gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen	NIRO A2-70
Sechskantmutter	DIN 985-M12-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment	50 ... 65 Nm
Gewicht	454 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364004429
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.