

SAG DCA P HR GA (767 101)

- Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem)
- LED-Anzeige



Abbildung unverbindlich

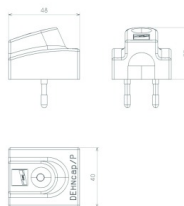


Abbildung unverbindlich

Typ	SAG DCA P HR GA
Art.-Nr.	767 101
Nennspannung (U _N)	1 ... 45 kV
Frequenz	50 Hz
Abmessung	40 x 48 x 35 mm
Steckerabstand	19 mm
Anzeigeschwelle HR-System	90 V
Eingangsimpedanz HR-System	36 MOhm
Norm	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Schutzart	IP 66
Gerätetyp	Spannungsanzeigergerät
Anwendung	Auch als Dauerspannungsanzeiger einsetzbar
Anzeige	Optisch
Systemart	HR
Eigenprüfvorrichtung	Nein
Gewicht	60 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303320
GTIN (EAN)	4013364069541
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.