


PHG2 20 (766 720)

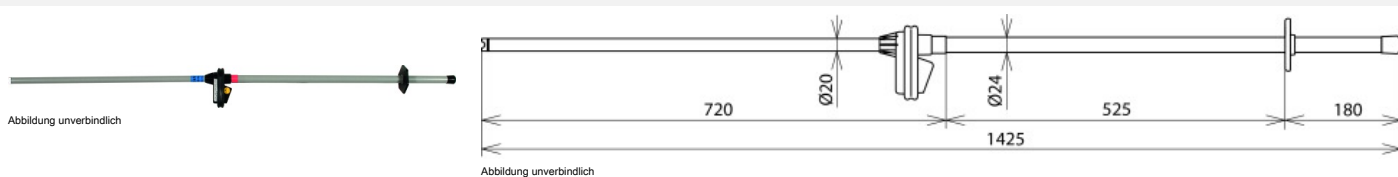

Kategorie "S" für Innenraumschaltanlagen

Typ	PHG2 20
Art.-Nr.	766 720
Nennspannung (U _N)	20 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge (l _G)	1425 mm
Eintauchtiefe (l _D)	720 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraumanlagen
Anwendung	Schaltanlagen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Optisch, 3 LEDs
Funktion	Passiver Spannungsprüfer ohne Batterien
Werkstoff Prüfelektrode	Cu/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	1,7 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364094321
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.