

MA DCA HR LRM (767 133)

- Einfache mechanische und elektrische Anpassung an HR-, LR- oder XC-Messbuchsen
- Messimpedanz zur Wiederholungsprüfung von Koppelteilen mit geeignetem μ A-Meter
- Spannungsführender HR-Stecker isoliert



Abbildung unverbindlich

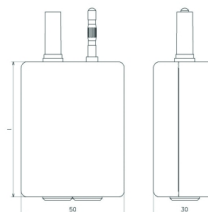


Abbildung unverbindlich

Typ	MA DCA HR LRM
Art.-Nr.	767 133
Frequenz	50 Hz
Abmessung	90 x 50 x 30 mm
Steckerabstand	19 mm
Buchsenabstand	14 mm
Ausführung Anschlussstecker	2x Lamellenstecker Ø4 mm
Ausführung Messbuchsen	2x Buchse Ø4 mm
Norm	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Gerätetyp	Messadapter HR – LRM
Systemart	HR
Gewicht	85 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90309000
GTIN (EAN)	4013364073494
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.