

**DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN (216 000)**

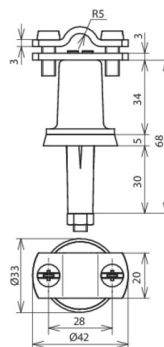


Abbildung unverbindlich

Typ	DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
Art.-Nr.	216 000
Werkstoff Dachleitungshalter	Kunststoff
Bohrung	Ø12 mm
Werkstoff Leitungshalter	St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd	7-10 mm
Leitungshalter Aufnahme FI	20 mm
Befestigung und Abdichtung	Kunststoffklemmtülle (PE)
Leitungshalter Modell	Überleger
Leitungsführung	fest
Länge	55 mm
Gewicht	74 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364020054
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.