



AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A (630 129)


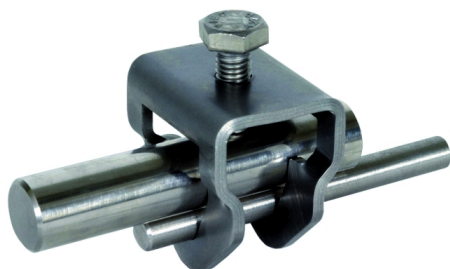


Abbildung unverbindlich

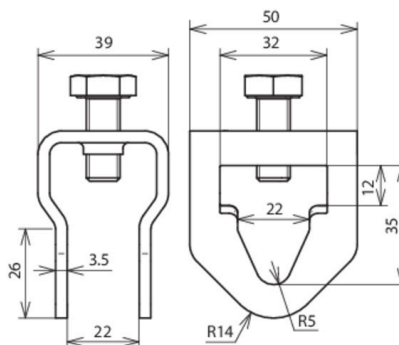

Anordnung:

Typ	AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
Art.-Nr.	630 129
Werkstoff	NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl	10 / -30 x 4 mm
Klemmbereich Seil	70 mm ²
Ausführung für Tiefenerder	Ø20 mm
Schraube	● M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA$ *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	150 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364107434
VPE	25 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.