


### FS 16 1250 STTZN (483 125)



Abbildung unverbindlich

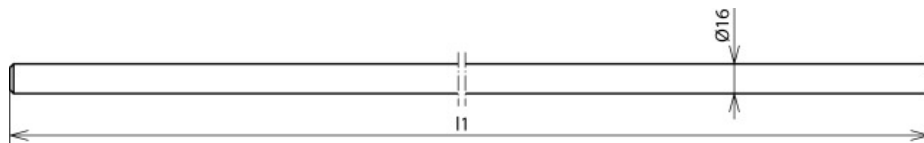

Fangstange beidseitig angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Keiltechnik oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern.

Typ	FS 16 1250 STTZN
Art.-Nr.	483 125
Gesamtlänge (l1)	1250 mm
Werkstoff	St/tZn
Durchmesser Ø	16 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	2 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364019416
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sämtliche Fangstangen / freistehende Fangstangen auf Anfrage in Sonderlänge erhältlich.