

## DLH DG 8 H32 L205 V2A AL (206 171)


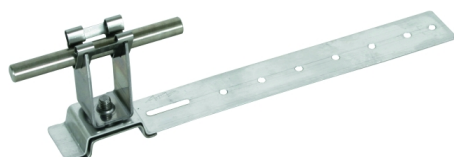


Abbildung unverbindlich

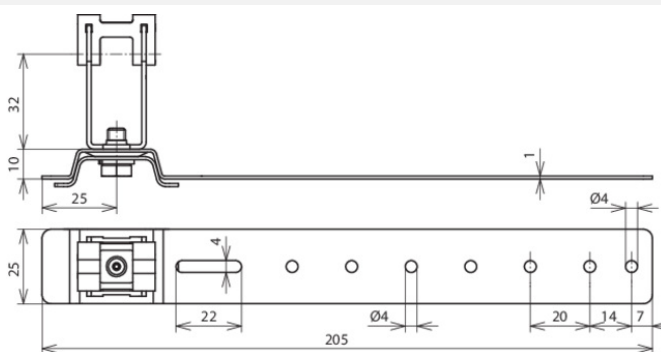

Typ	DLH DG 8 H32 L205 V2A AL
Art.-Nr.	206 171
Werkstoff Dachleitungshalter	Al
Strebenlänge (l1)	205 mm
Bauhöhe Leitungshalter	32 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNgrip
Leitungsführung	lose
Befestigungsmöglichkeit	zum leichten Anformen an die Falze
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Innengewinde	M6
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	51 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364089488
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.