

FS 10 1000 CU (101 007)

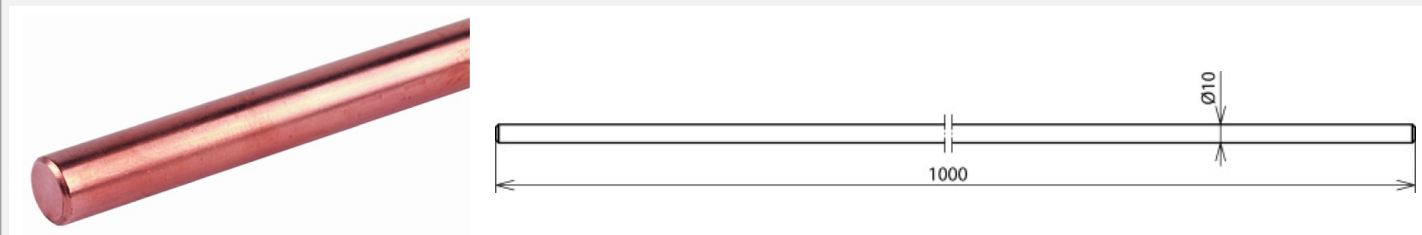


Abbildung unverbindlich

Fangstange beidseitig angefasst, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel (8,5 kg) mit Keiltechnik, oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern.

| Typ | FS 10 1000 CU |
|--|----------------|
| Art.-Nr. | 101 007 |
| Gesamtlänge (l1) | 1000 mm |
| Werkstoff | Cu |
| Durchmesser Ø | 10 mm |
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
| Gewicht | 700 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364128705 |
| VPE | 20 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sämtliche Fangstangen / freistehende Fangstangen auf Anfrage in Sonderlänge erhältlich.