


DLH SS 8 H16 FG180.280 BR CU (204 267)

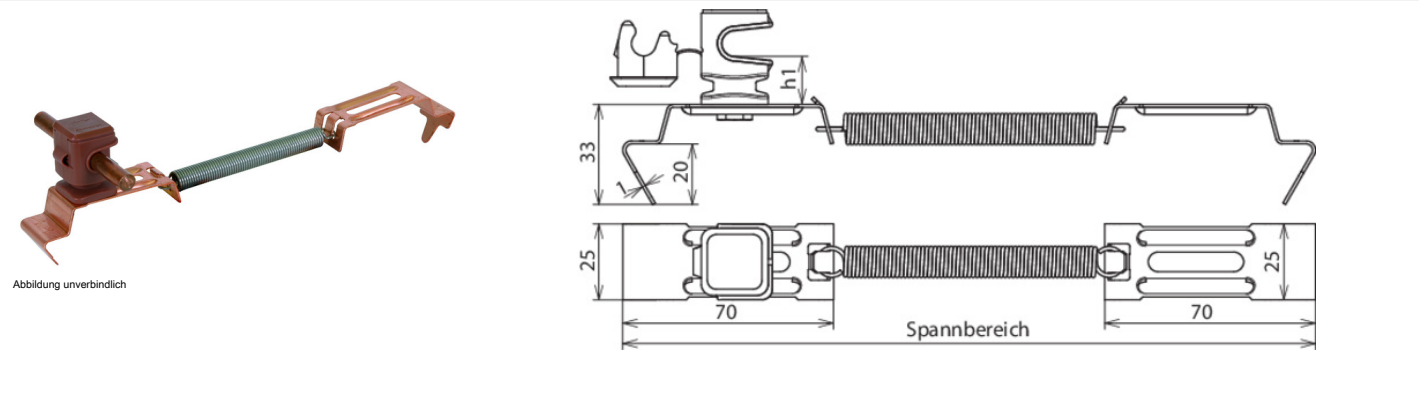

Typ	DLH SS 8 H16 FG180.280 BR CU
Art.-Nr.	204 267
Dachleitungshalter Modell	SPANNsnap
Werkstoff Dachleitungshalter	Cu
Spannbereich Firstziegelbreite	180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1)	16 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Haltekrallenlänge	20 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Anwendungshinweis	seitlich verstellbare Leitungsführung
Gewicht	70 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364035805
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.