


## DLH DS 8 H16 FG180.280BR GALCU (204 107)



Abbildung unverbindlich

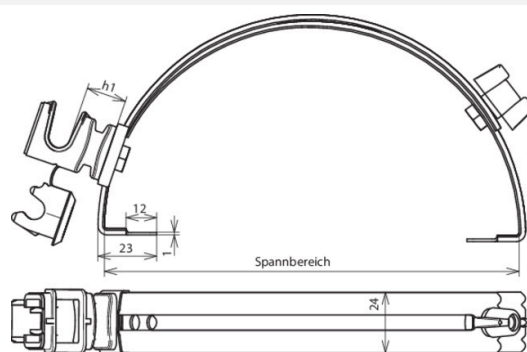

Typ	DLH DS 8 H16 FG180.280BR GALCU
Art.-Nr.	204 107
Werkstoff Dachleitungshalter	Cu
Spannbereich	180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1)	16 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun •
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Haltekrallenlänge	23 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Anwendungshinweis	Leitungsführung (Halter) seitlich verstellbar
Innengewinde	M6
Gewicht	105 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364028104
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.