


DLH DQ 6.10 WPRO5 8 STTZN (202 015)



Abbildung unverbindlich

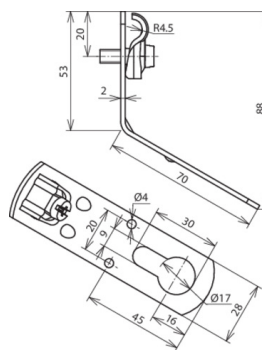

Typ	DLH DQ 6.10 WPRO5 8 STTZN
Art.-Nr.	202 015
Anwendungshinweis	für Fist- und Dachleitungen
Werkstoff Dachleitungshalter	St/tZn
Leitungshalter Modell	DEHNQUICK
Werkstoff Leitungshalter	St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-10 mm
Leitungsführung	fest
Bohrung Ø	8,4 mm
Befestigungsmöglichkeit	zum Unterklemmen am Schraubenkopf
Art der Dacheindeckung	Wellplattendächer Profil 5 (Abstand 177 mm) Profil 8 (Abstand 130 mm)
Gewicht	59 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364022089
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.