


## DLH US 8 H36 L335 BR GALCU (204 187)



Abbildung unverbindlich

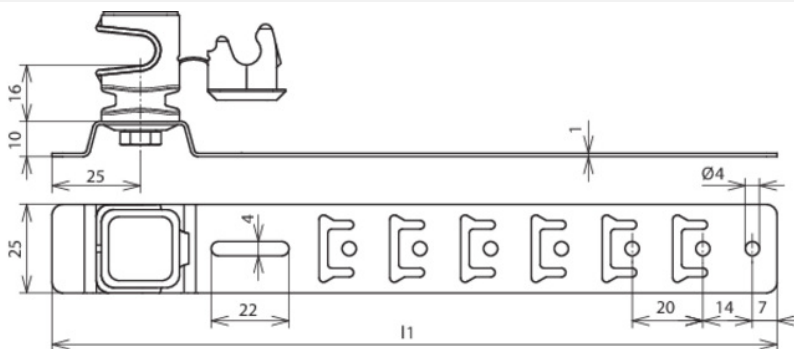

Typ	DLH US 8 H36 L335 BR GALCU
Art.-Nr.	204 187
Werkstoff Dachleitungshalter	Cu
Strebenlänge (I1)	335 mm
Bauhöhe Leitungshalter	36 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun •
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Strebenausführung	mit vorgeformten Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Innengewinde	M6
Gewicht	91 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364042582
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.