


DIDH 16 690 RS40.60 V2A (106 226)

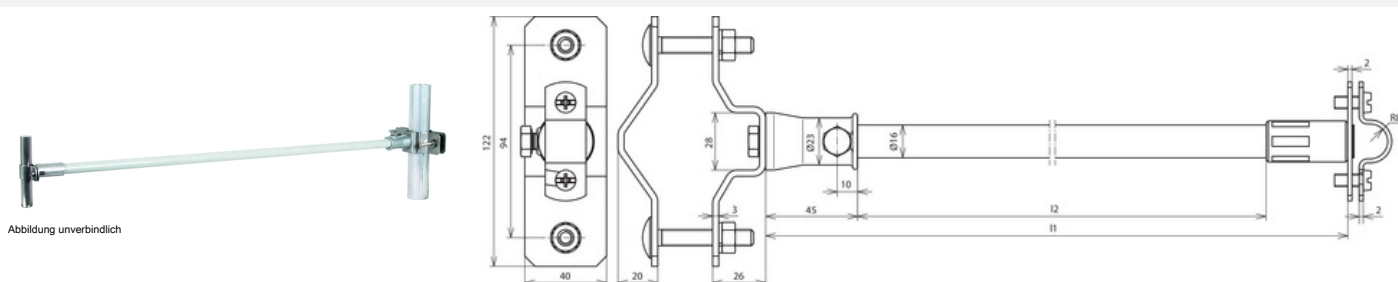

Typ Art.-Nr.	DIDH 16 690 RS40.60 V2A 106 226
Leitungshalter Aufnahme Rd	16 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Länge (l1)	690 mm
Isolierstrecke (l2)	605 mm
Klemmbereich Rohr	40-60 mm (1 1/4-2")
Durchmesser Ø Distanzstück	16 mm
Farbe Distanzstück	lichtgrau (RAL 7035) •
Leitungsführung	fest
Stangen- / Leitungshalter	Zweischrauben-Überleger
Werkstoff Distanzstück	GFK
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse	ZG
Werkstoff Befestigungselement	NIRO
Ausführung	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Max. Böenwindgeschwindigkeit Montagevariante 2	121 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	722 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364098930
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung mit anderen Längen der Distanzstäbe auf Anfrage.