


## DLH UG 8 H32 L475 V2A (206 329)



Abbildung unverbindlich

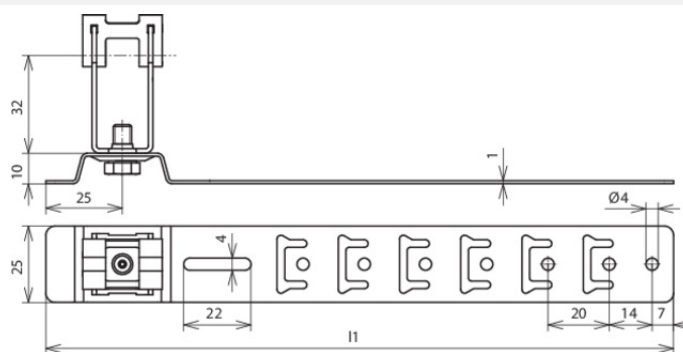

Typ	DLH UG 8 H32 L475 V2A
Art.-Nr.	206 329
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Strebenlänge (l1)	475 mm
Bauhöhe Leitungshalter	32 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNgrip
Leitungsführung	lose
Strebenausführung	vorgeformte Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Innengewinde	M6
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	110 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364042797
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.