



AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN (610 010)


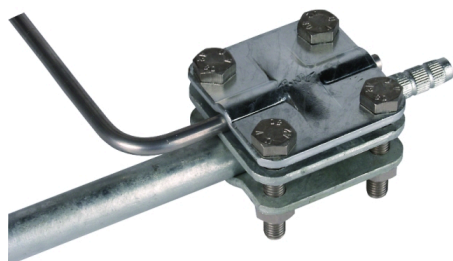


Abbildung unverbindlich

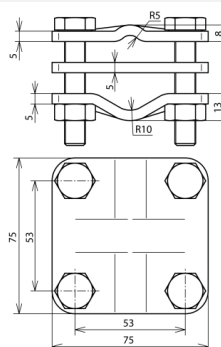

Anordnung:

Typ	AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Art.-Nr.	610 010
Werkstoff	St/tZn
Für Tiefenerder Ø	20-30 mm
Klemmbereich Rd / Fl	8-12,5 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrätig / Seil)	50-95 mm ²
Schraube	● M10 x 55 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	18 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	786 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364022010
VPE	1 Stk.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.