



BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL (308 045)


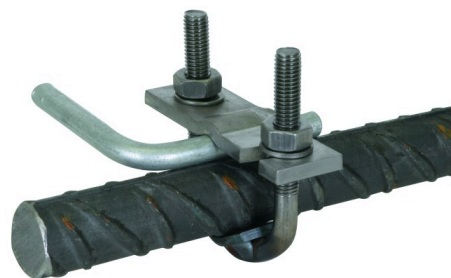


Abbildung unverbindlich

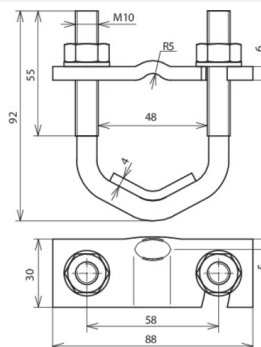

Typ Art.-Nr.	BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL 308 045
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	(II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	(II) 16-48 / 30-40 mm
Schraube	Bügelschraube M10 x 48 mm
Werkstoff Schraube	St/blank
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA ¹⁾
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	16 kA
Gewicht	262 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364124455
VPE	25 Stk.

¹⁾ Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.