

DIDLH 8 H435 D300 BS (253 125)

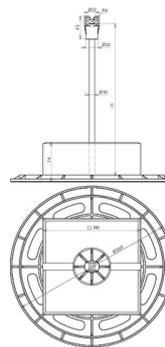


Abbildung unverbindlich

Typ	DIDLH 8 H435 D300 BS
Art.-Nr.	253 125
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Werkstoff Dachleitungshalter	Kunststoff / GFK
Länge (l1)	435 mm
Isolierstrecke	360 mm
Durchmesser Ø Steckbuchse Leitungshalter	10 mm
Durchmesser Ø Distanzstab	10 mm
Farbe Distanzstab	lichtgrau (RAL 7035) •
Leitungsführung	lose
Werkstoff Distanzstab	GFK
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-30 °C ... +80 °C
Ausführung	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1200 mm, Al Ø8 mm)	142 km/h
Normenbezug	in Anlehnung an DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	4,84 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364129887
VPE	24 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.