


DIDH 16 1030 SB50.300 V2A (106 248)

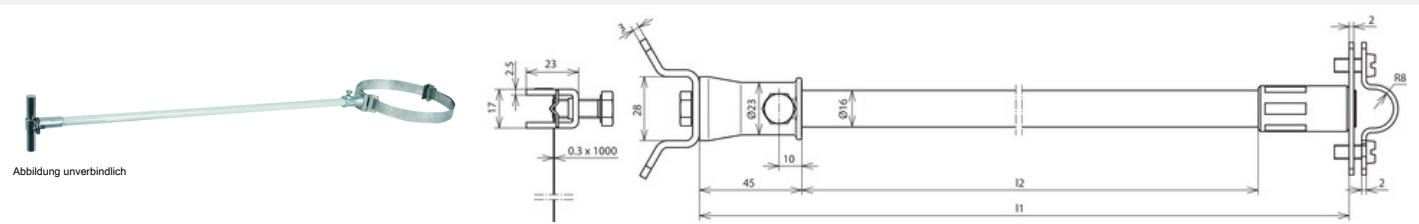

Typ	DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
Art.-Nr.	106 248
Leitungshalter Aufnahme Rd	16 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Länge (l1)	1030 mm
Isolierstrecke (l2)	945 mm
Klemmbereich Rohr	50-300 mm
Durchmesser Ø Distanzstück	16 mm
Farbe Distanzstück	lichtgrau (RAL 7035) •
Leitungsführung	fest
Stangen- / Leiungshalter	Zweischrauben-Überleger
Werkstoff Distanzstück	GFK
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse	ZG
Werkstoff Befestigungselement	NIRO
Ausführung	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Abmessung Band (b x t)	25 x 0,3 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit Montagevariante 3	112 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	762 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364100343
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung mit anderen Längen der Distanzstäbe auf Anfrage.