

FS 10 1000 V2A (101 009)


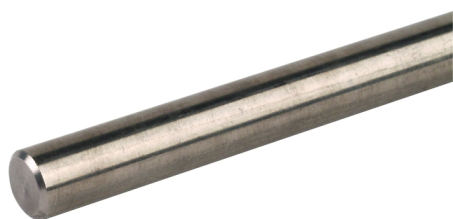


Abbildung unverbindlich

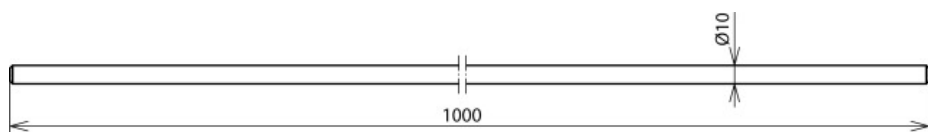

Fangstange beidseitig angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel (8,5 kg) mit Keiltechnik, oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern.

Typ	FS 10 1000 V2A
Art.-Nr.	101 009
Gesamtlänge (l1)	1000 mm
Werkstoff	NIRO
Durchmesser Ø	10 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	600 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364128699
VPE	20 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sämtliche Fangstangen / freistehende Fangstangen auf Anfrage in Sonderlänge erhältlich.