


DLH DG 8 H32 FG180.280 KK GALCU (206 817)



Abbildung unverbindlich

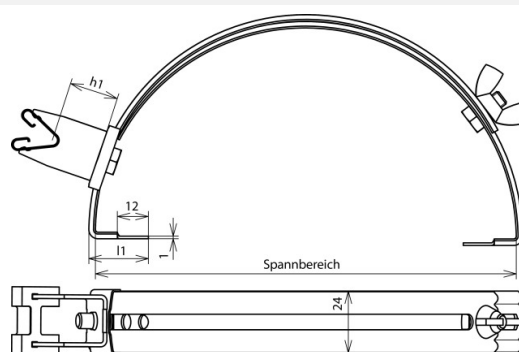

Typ	DLH DG 8 H32 FG180.280 KK GALCU
Art.-Nr.	206 817
Werkstoff Dachleitungshalter	Cu
Spannbereich	180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1)	32 mm
Werkstoff Leitungshalter	Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Haltekrallenlänge	15 mm
Leitungshalter Modell	DEHNgrip
Leitungsführung	lose
Innengewinde	M6
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	122 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364078581
VPE	25 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.