

HE TE 20 R27 VH WN STBLANK (620 005)

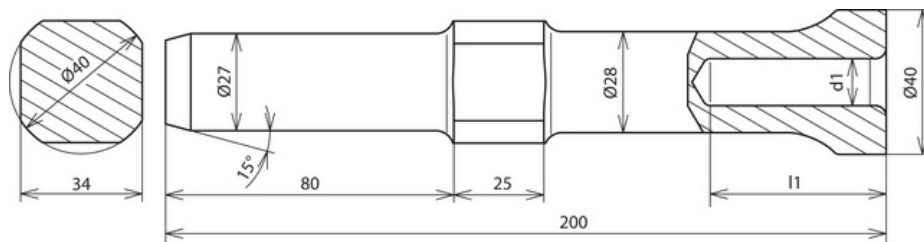


Abbildung unverbindlich

Typ	HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
Art.-Nr.	620 005
Für Fabrikat	Wacker Neuson
Typ	BHF 30
Aufnahme	rund Ø27 x 80 mm
Werkstoff	St/blank
Bohrung (d1 x l1)	13 x 50 mm
Länge	200 mm
Erderdurchmesser	20 mm
Tiefenerder Typ	Z, AZ
Gewicht	1,07 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82079099
GTIN (EAN)	4013364027039
VPE	1 Stk.

Sonderausführung Hammereinsatz Art.-Nr. 620 039 für Tiefenerder Art.-Nr. 620 902 TYP AZ NIRO (V4A).

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung für andere Hämmer auf Anfrage.