


1:24 EP VISOKO ZMOGLJIV RC AVTO S FUNKCIJO EPS

14+
AGES


NAVODILA ZA UPORABO

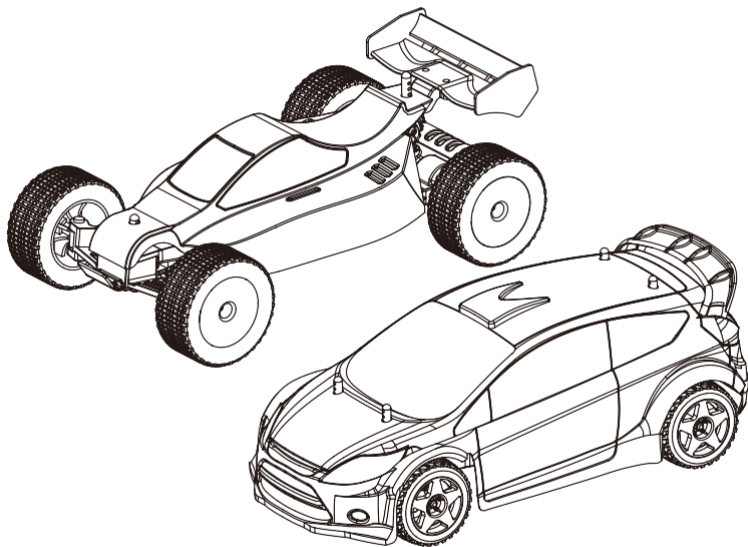


ABSIMA

VOZILO

S tehnologijo daljinskega upravljanja 2,4 GHz lahko vozilo upravljate z daljinskim upravljalnikom, ki omogoča vožnjo naprej in nazaj, krmiljenje levo in desno, pospeševanje in zaviranje. Zmogljiv motor in diferencial za nemoteno vožnjo. To RC-vozilo vam ponuja dirkaško izkušnjo, polno navdušenja in vznemirjenja.

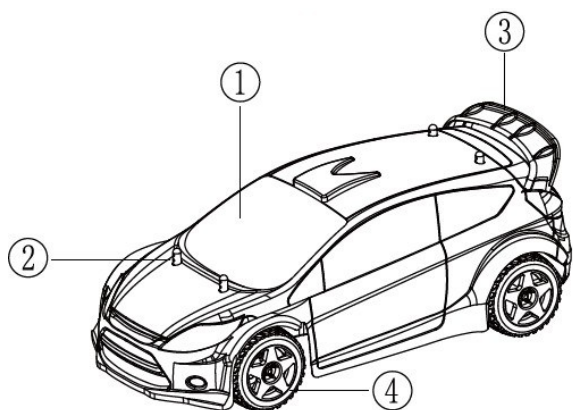


1. Karoserija avtomobila
2. Pritrditev na karoserijo
3. Spoiler
4. Kolesa
5. Baterija

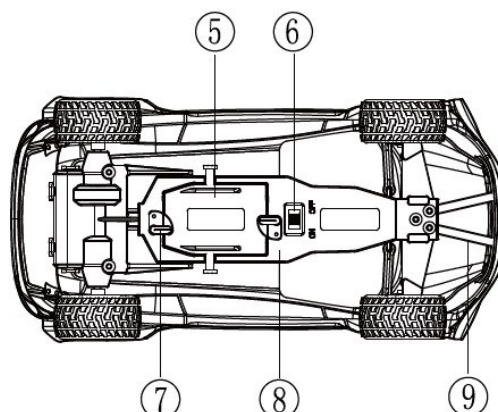


6. Power Switch
7. Battery Lock
8. Šasija
9. Bumper
9. Anti-collision parts

SKLOP KOLESA ZA PREMIKANJE

Samo za avtomobile na cesti/drift

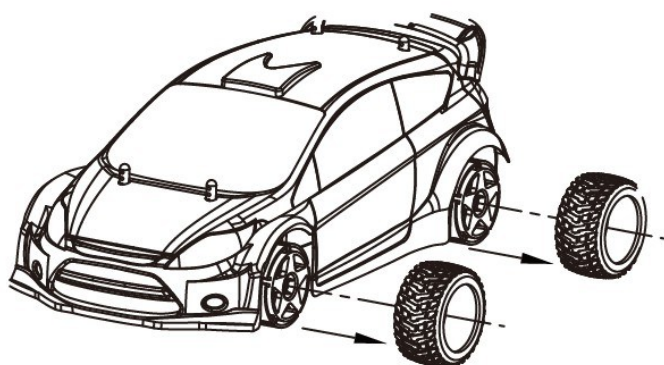

- ① Odstranite pnevmatike z dezenom

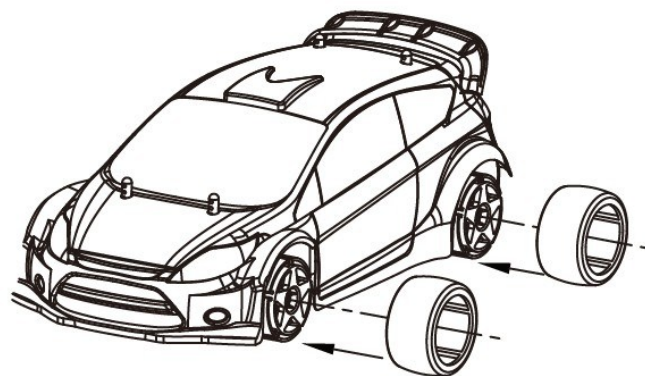

- ② Namestitev pnevmatik za drift

NAVODILA ZA UPORABO


DELOVNO OKOLJE

- Ne uporabljajte javnih poteh ali cestah. To povzroči nesreče.
- Ne uporabljajte v gneči ali v bližini živali
- Ne uporabljajte v bližini vodnih teles, na mokrih cestah ali v dežju.
- Ko vozilo deluje, se ne dotikajte koles.
- Ne dotikajte se motorja med delovanjem ali kmalu po njem - nevarnost opeklin!
- Ko vozila in daljinskega upravljalnika ne uporabljate, odstranite baterije iz vozila in daljinskega upravljalnika.


completes.



VKLJUČENO V OBSEG DOBAVE

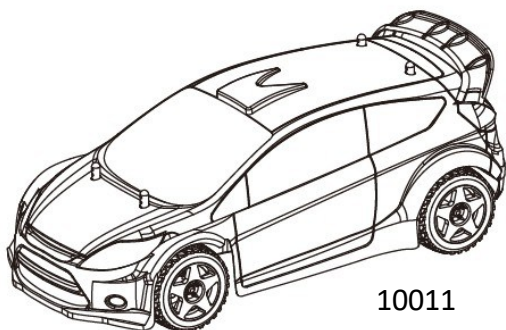


10011

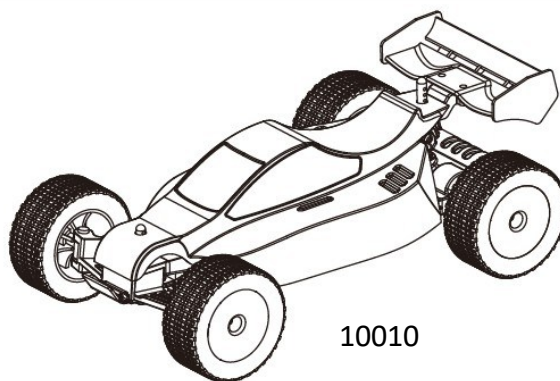


10010

1* 1:24 EP High Performance


RC Car RTR s funkcijo ESP

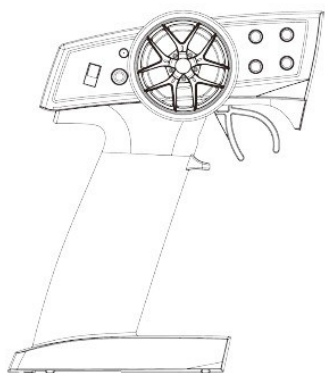

1* Daljinski
upravljalnik

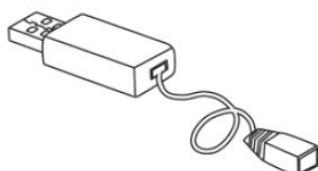

1* polnilec USB

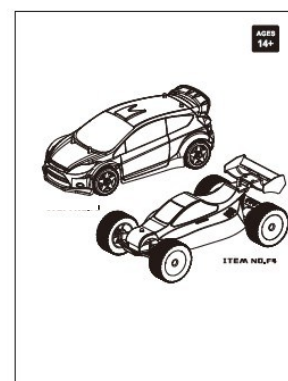


1* Navodila za uporabo

POZOR

Če imate vprašanja o izdelku ali potrebujete rezervni del, se obrnite na svojega specializiranega prodajalca.


NAVODILA ZA DALJINSKI UPRAVLJALNIK

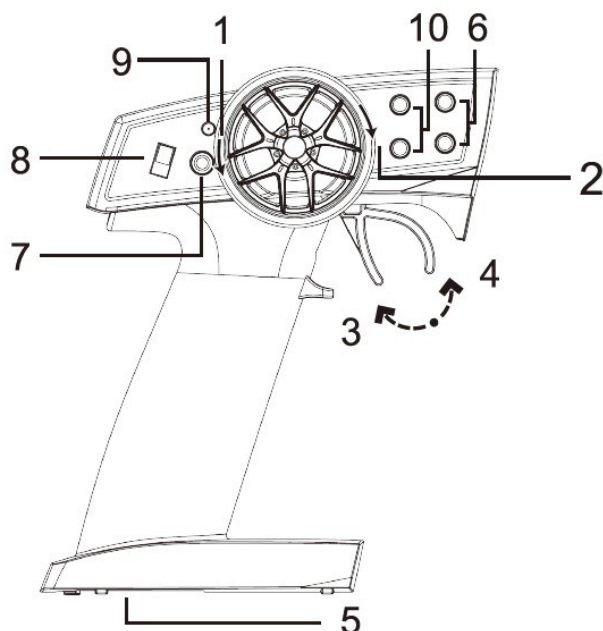

1. Usmerjanje v levo
2. Usmerjanje v desno
3. Naprej
4. Nazaj
5. Predal za baterije
6. Obloga volana
7. Tempomat
8. Vključeno / izključeno
9. LED dioda za napajanje
10. Prilagajanje hitrosti


VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- ① Odpiranje predala za baterije

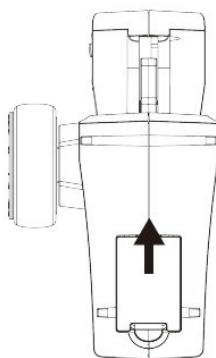

- ② Vstavite baterije

2* baterije AA

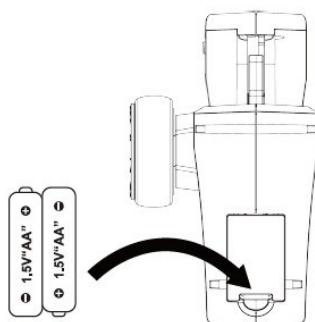



1. Odprite predal za baterije
2. Vstavite baterije

POZOR

Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polariteto. Ne mešajte starih in novih baterij.



Ne mešajte različnih vrst baterij

POVEZOVANJE VOZILA Z DALJINSKIM

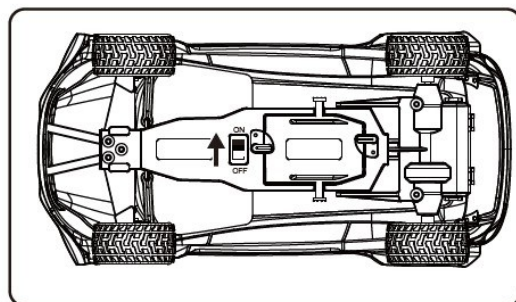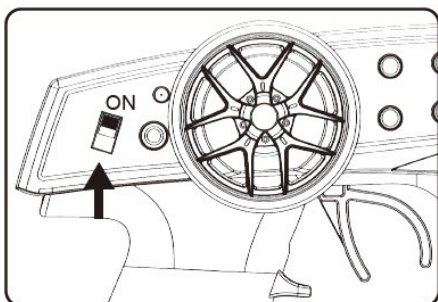

1. Parjenje je postopek povezovanja daljinskega upravljalnika z ustreznim vozilom. Včasih lahko motenj zaradi drugih signalov. V takem primeru se premaknite na mesto, kjer ni na voljo signalov WiFi ali drugih signalov 2,4 GHz.
2. Najprej vklopite avto RC in nato daljinski upravljalnik. Zaslišati morate signal "BIP" in indikatorska lučka na vozilu mora neprekinjeno svetiti. S tem je postopek seznanjanja končan.

POLNJENJE AKUMULATORJA VOZILA

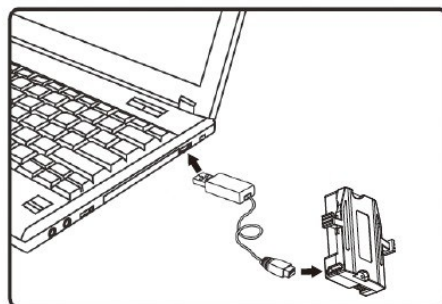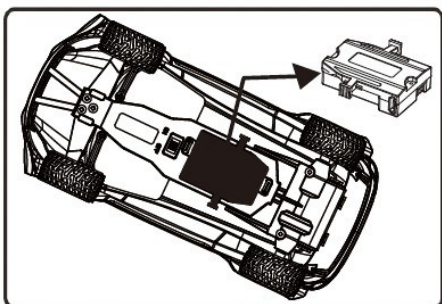


1. Odstranite akumulator iz vozila
2. Polnilec USB priključite na električno omrežje in nato na baterijo. Med polnjenjem se na polnilniku USB prižge rdeča dioda, ki po končanem polnjenju ugasne. Polnjenje traja približno 40-50 minut, predvajanje pa približno 15-20 minut.
3. Baterijo pravilno vstavite nazaj v vozilo.

POLNJENJE AKUMULATORJA VOZILA

- Vozilo je primerno za mlade, stare 14 let in več. Osebe, mlajše od 14 , morajo biti med celotnim delovanjem pod nadzorom odrasle osebe.
- Pri ravnanju z elektronskimi komponentami je treba biti še posebej previden, da ne pride do električnega udara.
- Nepravilna uporaba izdelka lahko težave. Vozila ne razstavljajte in ne spreminjajte.

OPERACIJA

1. Vključite vozilo in nato daljinski upravljalnik (slika 1). Preverite, ali kontrolna lučka na vozilu stalno sveti. Počasi premikajte ročico za plin/sprožilec (slika 2) naprej in nazaj, da vozilo usmerite naprej in nazaj.
2. Za krmiljenje vozila v levo in desno zavrtite volan okoli vozila (slika 3). Seveda lahko obe funkciji upravljate hkrati.

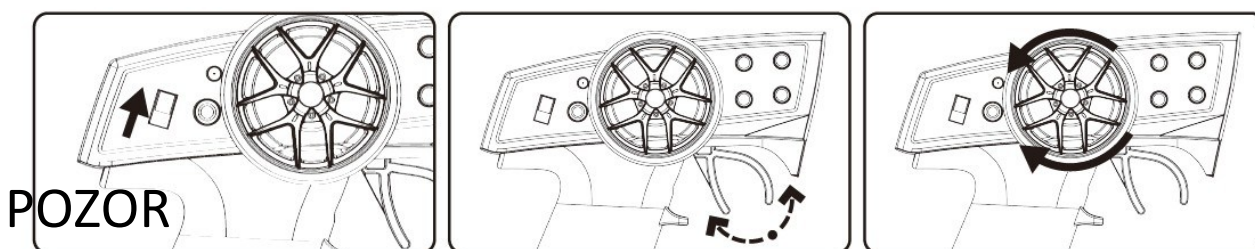

Da ne bi izgubili nadzora, vedno ravnajte na naslednji način:

- Vedno najprej vklopite daljinski upravljalnik
- Nato vklopite vozilo (izklopite: najprej vozilo, nato daljinski upravljalnik).

OPOZORILO

- baterij vedno obstaja določeno tveganje. Te lahko požar in poškodbe. Baterije je treba vedno uporabljati odgovorno in pravilno.
- Če baterija izteče, preprečite stik z očmi ali kožo. V primeru stika z očmi jih je treba takoj izprati in se obrniti na zdravnika.
- Če opazite dim ali čuden vonj, takoj odklopite akumulator iz vozila.

- Uporabljajte samo originalni polnilnik
- Ne polnite poškodovanih baterij
- Akumulatorja ne polnite na vnetljivih površinah, kot so preproge, ali v bližini vnetljivih predmetov. Med polnjenjem baterijo vedno opazujte.
- Vedno počakajte, da se baterija ohladi, preden jo na polnilnik.
- Temperatura med polnjenjem mora biti med 0 °C in 40 °C.


Recikliranje baterij

- Baterije ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Seznanite se z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov in ustrezno odstranite baterijo in po potrebi tudi vozilo.

NAVODILA ZA VOŽNJO

FORWARD


Če želite vozilo naprej, potegnite ročico za plin (sprožilec) nazaj.

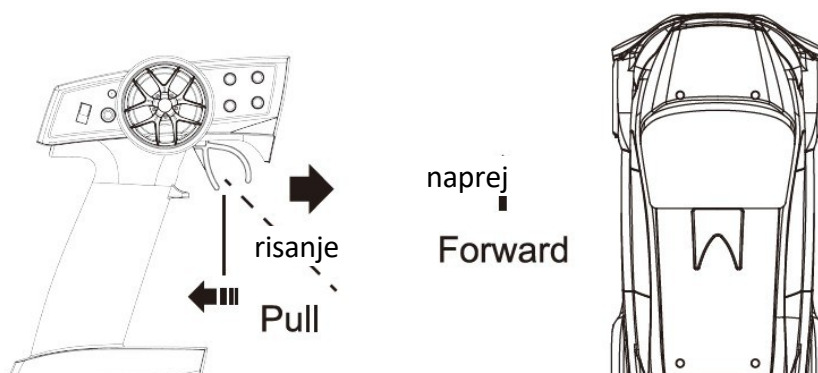

NAZAJ



Za zaviranje in vzvratno vožnjo pritisnite ročico za plin (sprožilec) naprej.

In standby mode, push the throttle trigger to control the RC vehicle backward.

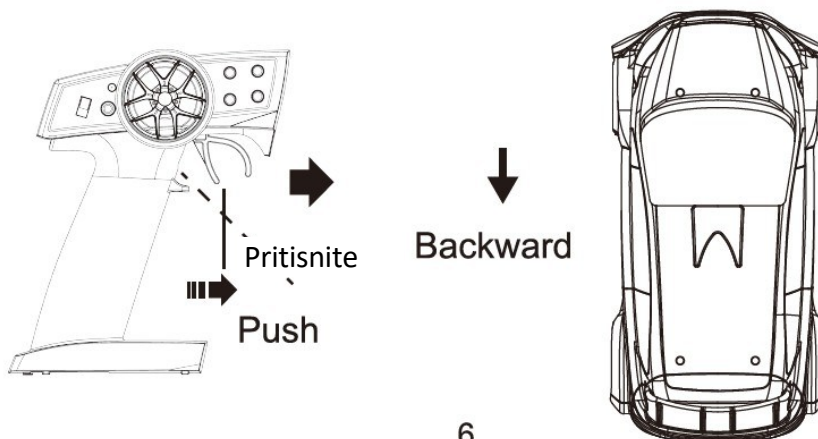



LEVO KRMILJENJE

Zavrtite volan v levo, da zavijete v levo.

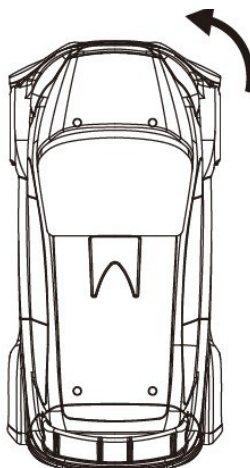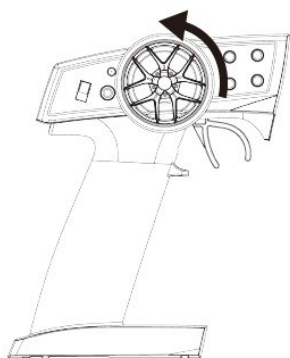


KRMILJENJE NA DESNI STRANI

Zavrtite volan v desno, da zavijete v desno.

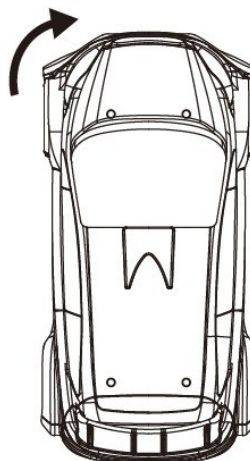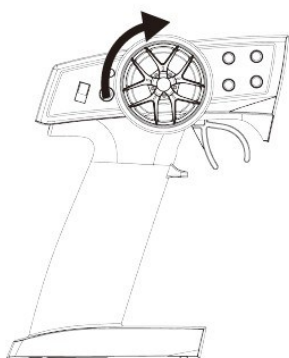

FINE TUNING


Če želite prilagoditi smerno stabilnost, uporabite gumbe ST TRIM.

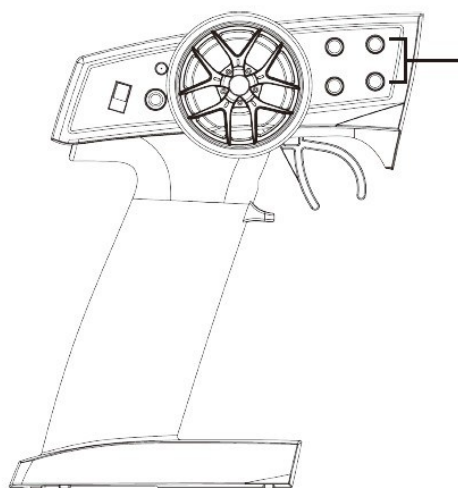

Natančna nastavitve

Povezave za fino


Vadite! Za vadbo si postavite stezo iz stožcev ali steklenic. Poskusite voziti hitro naravnost in zavirati v ovinkih.

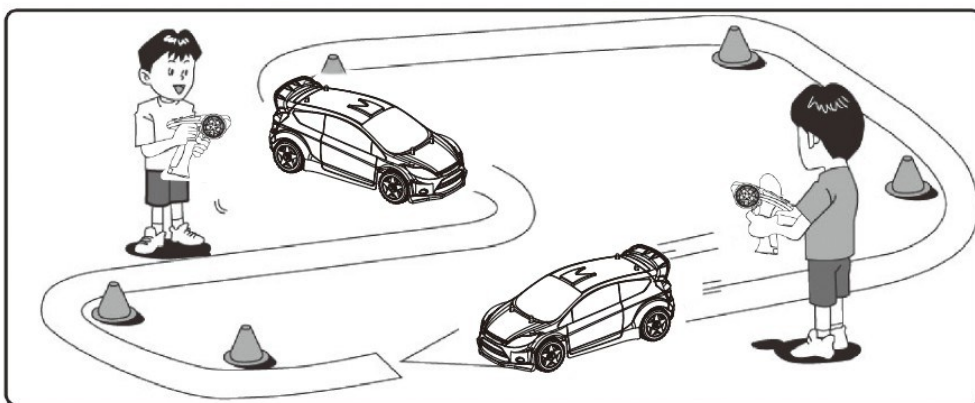


VZDRŽEVANJE




Ko akumulatorja ne uporabljate, ga odstranite iz vozila.

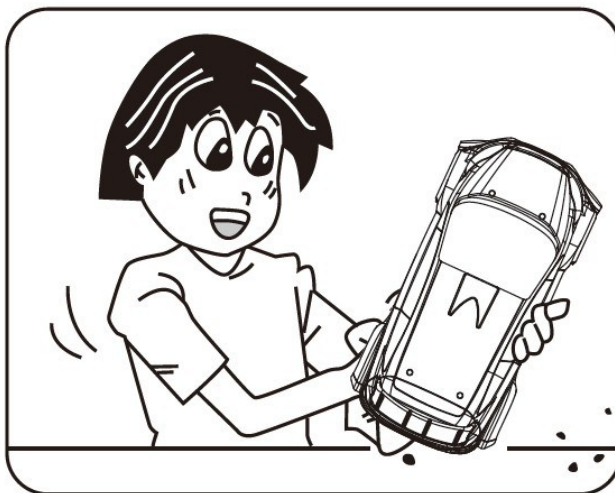

Odstranjevanje peska, prahu in umazanije

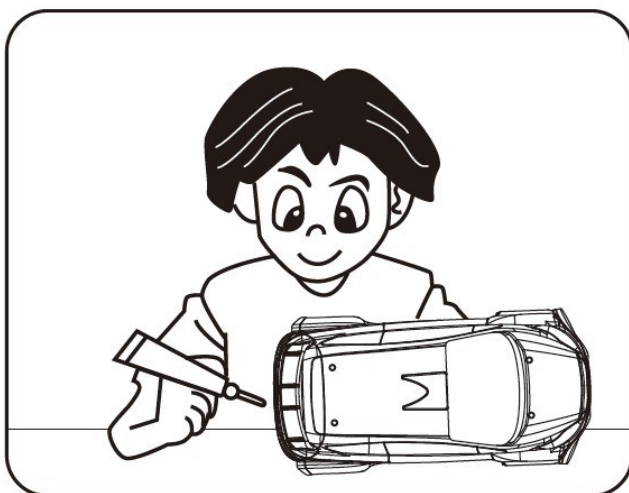

Vse kovinske dele negujte z izdelki za nego/oljem, da preprečite rjavenje (ni vključeno).

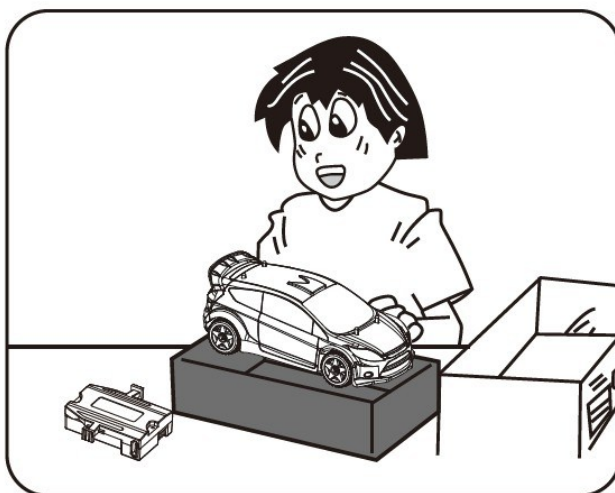

Vozilo in akumulator shranjujte ločeno.

PROBLEM IN REŠITVE

Problem	Razlog	Rešitev
Kolesa se ne morejo vrteti	Stikalo za vklop/izklop še ni vklopljeno	Vključite daljinski upravljalnik in vozilo
	Baterija je prazna	Zamenjajte ali napolnite baterijo
	Brez povezave	Seznanimatev daljinskega upravljalnika vozilom
Vozilo se preprosto ustavi	Baterija je prazna	Zamenjajte ali napolnite baterijo
LED dioda za napajanje na daljinskem upravljalniku utripa	Baterija je prazna	Zamenjajte baterije
Vozilo upočasni vožnjo	Baterija je prazna	Zamenjajte ali napolnite baterije
Vozilo ne vozi naravnost naprej	Natančna nastavitev ni bila izvedena	Z gumbi izvedite natančno nastavitev

- Med polnjenjem ali praznjenjem baterije nikoli ne puščajte brez nadzora.
 - Nalagajte samo na ognjevarno površino
 - Nikoli ne dovolite, da bi baterijo uporabljali otroci brez nadzora odrasle osebe.
 - Ne spreminjajte baterije, ohišja ali vtičev.
 - Baterijo polnite v dobro prezračenem prostoru, stran od ljudi in električno prevodnih ali vnetljivih materialov.
 - Če se med polnjenjem ali praznjenjem baterije pojavijo nenormalne reakcije, kot so pregrevanje, uhajanje plina ali tekočine, jo takoj izključite iz električnega omrežja in jo shranite na varnem mestu, stran od ljudi in vnetljivih materialov.
 - Nikoli ne uporabljajte baterije, ki je poškodovana v nesreči. • Hranite jo na varnem mestu, stran od ljudi in vnetljivih materialov.
- Med uporabo se lahko baterije zelo segrejejo.

Garancijski pogoji

Z nakupom in uporabo izdelka Absima se strinjate z garancijskimi pogoji podjetja Absima GmbH.

Garancija velja le za materialne in/ali funkcionalne napake, ki so obstajale že ob nakupu izdelka.

Iz jamstva so izključeni

- Poškodbe zaradi nepravilne uporabe
- Škoda zaradi zanemarjanja dolžnosti skrbnega ravnanja
- Poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja in napak pri vzdrževanju
- Poškodbe zaradi tekočine

Morebitne garancijske zahtevke sporočite prodajalcu/prodajalci.

Če je treba izdelek vrniti, pošiljki priložite dokazilo o nakupu in podroben opis napake. Potrebujemo tudi vaše popolne kontaktne podatke (jasno čitljive).

Za neposredno pošiljanje na servisno službo podjetja Absima GmbH je potreben predhodni dogovor.

service@absima.com To lahko storite po telefonu +49 911 65084130 ali po elektronski pošti na naslov .

Nastale poštno stroške krije pošiljatelj. Pošiljke, poslane s prevozom naprej ali s stroški, ne bodo sprejete. Vsak prejeti garancijski zahtevek najprej preveri naš servisni oddelek, ali je dopusten.

Za pritožbe, ki niso zajete v garanciji, lahko nastanejo stroški pregleda. Popravila ali storitve, ki niso zajete v garanciji se zaračunajo vnaprej.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ker upoštevanje navodil za uporabo ter delovanja in pogojev uporabe izdelka ne povzroča nobenih

Absima GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, stroške in izgube, ki so posledica ali kakor koli povezani z nepravilnim ravnanjem in/ali nepravilnim delovanjem.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, je obveznost plačila odškodnine pravnih razlogov omejena na fakturirano vrednost izdelka Absima, ki je bil vpleten v dogodek.

To ne velja, če neomejeno odgovorni zaradi obveznih zakonskih določb ali hude malomarnosti.

Izjava o skladnosti

Proizvajalec izjavlja, da izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive EU.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani

<http://absima.com/index.php/downloads/erklærungen/>.

ali pa jo lahko zahtevate na naslovu



Stare elektronske naprave so surovine in jih ne smete odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Če se je življenjska doba izdelka iztekla, ga odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi na lokalnem zbirnem mestu. Pomembno! Pred odstranitvijo odstranite baterije ali akumulatorske baterije/baterije. Za baterije in akumulatorske baterije obstaja ločen sistem za prevoz.

S pravilnim odlaganjem starih aparatov pomembno prispevate k varovanju okolja.

Absima GmbH

Gibitzenhofstraße 127 a / RG

90443 Nürnberg, Nemčija

Telefon: +49 911 65084130 / Faks: +49 911 65084140

www.absima.com

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in dopolnitev zasnove in opreme.





ABSiMA

**Absima GmbH
Gibitzenhofstr. 127a RG
90443 Nürnberg
Nemčija**

Splet: www.absima.com