

**Das NOMAD POWER 400 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :**

- **Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV).**
- **Mobile Stromquelle für elektrische Geräte.**
- **Not- bzw. Signalleuchte**

## BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Die **Lithium-Batterie (LiFePO4)** bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Grösse (Startstrom : 500 A).  
Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden.



## SICHERES STARTEN

Das **intelligente Starthilfekabel** schützt gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugelektronik:

- Anti-Funkenflug-System,
- Schutz gegen Kurzschlüsse,
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

## MOBILE ENERGIEQUELLE

Die Speicherkapazität (3 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit

- **2 USB-Ports** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A für das Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.
- **1 Ausgang 15 V - 5 A** ideal für den Betrieb von 12 V Geräten (Kühlbox, Lüfter, usw.).

## LEUCHTE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

## LCD ANZEIGE

Das NOMAD POWER 400 verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :


- des Ladezustands der internen Batterie in %
- der verschiedenen Ein- und Ausgänge

## ERGONOMISCHES PRODUKT

**Leicht (498 g) und kompakt:** Das Gerät lässt sich leicht im Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.



LCD Farb-Display

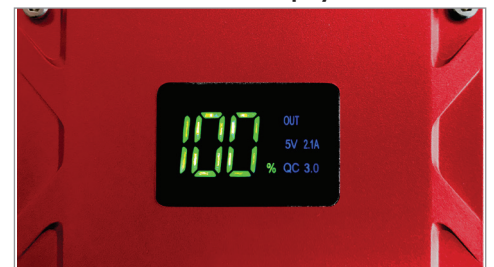

Mit Hülle + Zubehör geliefert



Intelligentes Starthilfekabel



USB-Kabel Multistecker



Adapter für den Zigarettenanzünderanschluss + Ladekabel

START					ANSCHLÜSSE					EINGÄNGE/AUSGÄNGE			POWERBANK	LED	ABMESSUNGEN			
Lithium		I			J3s	SMART CABLE	CABLES	CABLES			INPUT	OUTPUT		✓	3 modes : Light SOS SPOT	17.5 x 8.4 x 3.1	cm	kg
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery				USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		5V-2A	12V					
3 Ah 45 Wh	5 h	500 A	1000 A	1200 A	11000 J	✓	—	✓	✓	✓	5V-2A	2   5V-2A 5/9/12V-2A	—	5A	✓			0.498