



MB166C

EAN 4711081273981

Produkt Nummer 90LM07D3-B01170



 - 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-Display mit Anti-Glare und ultraschlankem Design, damit Sie unterwegs effizienter arbeiten können
- USB-Typ-C-Anschluss (DP Alt-Modus) für Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität mit vielen Geräten
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten
- Automatische Erkennung der Ausrichtung und Umschalten des Monitors zwischen Hoch- und Querformat über die DisplayWidget-Software.
- Benutzerfreundliches Design mit integriertem Stativgewinde auf der Rückseite und faltbarer Hülle für vielseitige Anwendungen.

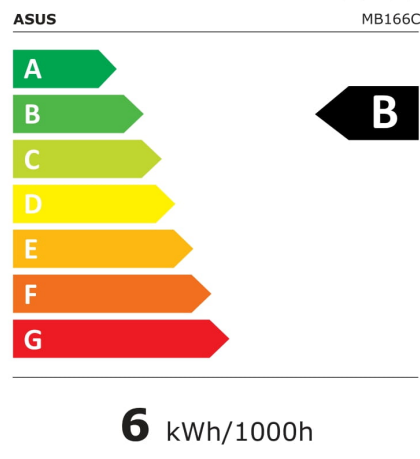

2019/2013

Technische Daten MB166C

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	39,6 cm (15,6 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	IPS
HD-Typ:	Full HD
Bildschirmtechnologie:	LED
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	800:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	262000 Farben
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,179 x 0,179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	34,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	19,4 cm
Digital horizontale Frequenz:	24 – 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm):	39,62 cm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Nein
Kopfhörerausgang:	Nein
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß):	36 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	1,18 cm
Höhe (ohne Standfuß):	22,6 cm
Gewicht (ohne Ständer):	780 g

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	6 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C

Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel:	USB Typ-C
Schnellstartübersicht:	Ja
Verpackungsbreite:	434 mm
Verpackungstiefe:	76 mm
Verpackungshöhe:	290 mm
Paketgewicht:	1,7 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
Höhenverstellung:	Nein

Design	
Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein