


TUF Gaming VG27VQM

EAN 4711081714033


Produkt Nummer 90LM0510-B03E70



- 27-Zoll FHD (1920×1080) 1500R Curved Gaming-Monitor mit ultraschneller 240Hz Bildwiederholrate, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- 1 ms (MPRT) Reaktionszeit für flüssiges Gameplay und ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) Technologie zur weiteren Reduzierung von Ghosting und Bewegungsunschärfe
- FreeSync Premium sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis, indem VRR (variable Bildwiederholrate) standardmäßig aktiviert wird.
- Der ergonomisch geformte Standfuß ermöglicht umfangreiche Dreh-, Neigungs- und Höheneinstellungen
- Unterstützt sowohl Adaptive-Sync mit NVIDIA GeForce* Grafikkarten als auch Freesync Premium mit AMD Grafikkarten *Kompatibel mit NVIDIA GeForce GTX 10 Serie, GTX 16 Serie, RTX 20 Serie und neueren Grafikkarten

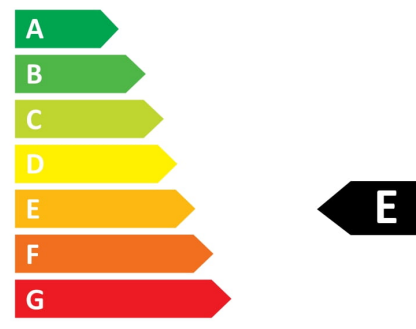

21 kWh/1000h

 

2019/2013

Technische Daten TUF Gaming VG27VQM

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	VA
Bildschirmform:	Gebogen
Kontrastverhältnis:	3000:1
Maximale Bildwiederholrate:	240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:	1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Reaktionszeit (schnell):	1 ms
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich:	30 – 292 kHz
Vertikaler Scanbereich:	48 – 240 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):	29,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	292 – 292 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 240 Hz
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	105%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2

HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	609 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	386,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	211,2 mm
Gewicht (mit Ständer):	6 kg
Breite (ohne Standfuß):	60,9 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	36 cm
Höhe (ohne Standfuß):	4,4 cm
Gewicht (ohne Ständer):	3,77 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	682 mm
Verpackungstiefe:	448 mm
Verpackungshöhe:	209 mm
Paketgewicht:	8,2 kg

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	12 cm
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	90 – -90°
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 25°

Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen	
AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Spiel-Modus:	Ja
--------------	----

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	2 W