

Artikel Nr.: 970723

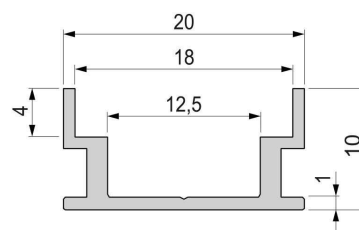
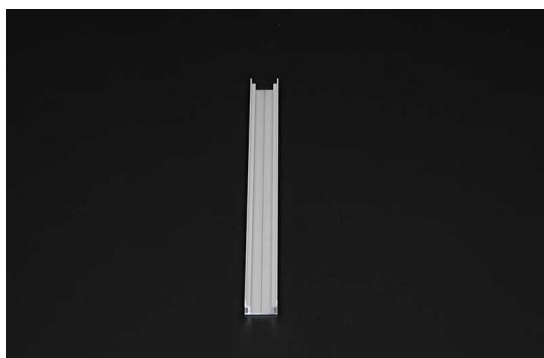
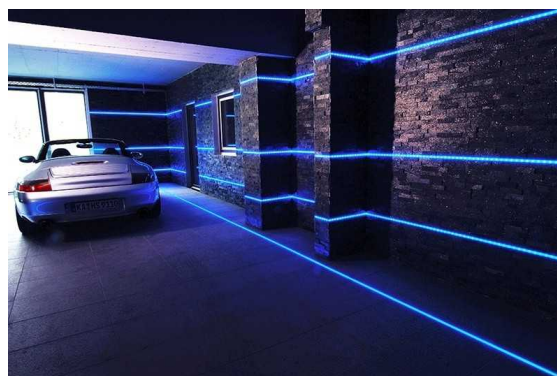
 
IP-Profil, U-flach AU-04-12 passend für 12 - 13,3 mm LED Stripes

Charakteristik

Material	Aluminium
Farbe	Silber-matt
Optik	eloxiert
	0,00

Abmessungen und Gewicht

Länge	2000,00
Breite	20,00
Höhe	10,00
Durchmesser	0,00
Gewicht	284 g

**Montage****Befestigungsmöglichkeiten**

- Montagekleber, Fliesenkleber, Beton, Mörtel
- Wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- wir empfehlen in Kombination mit Fliesen in Bädern, Nasszellen einen flexiblen Fliesenkleber und Flexfugenmörtel zu verwenden
- Arbeitsgrundlage sollte staubfrei und mit einem passenden Haftgrund vorbehandelt werden.
- zur Montage der Profile empfehlen wir Fliesen oder Feinsteinzeug in der Stärke 9-10mm
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine 6 x 6mm oder 8 x 8mm Zahntraufel vorgenommen werden

Artikel Nr.: 970723

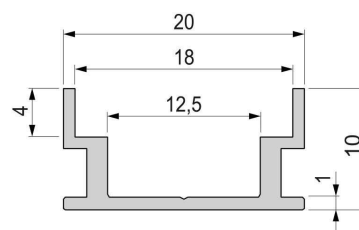
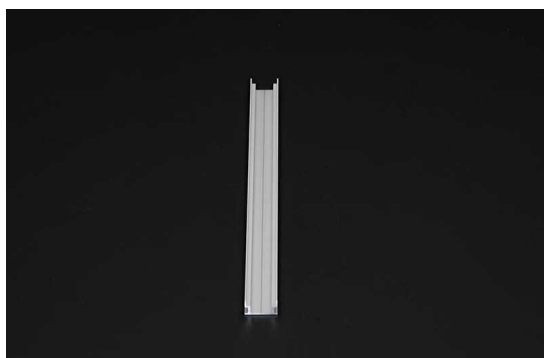
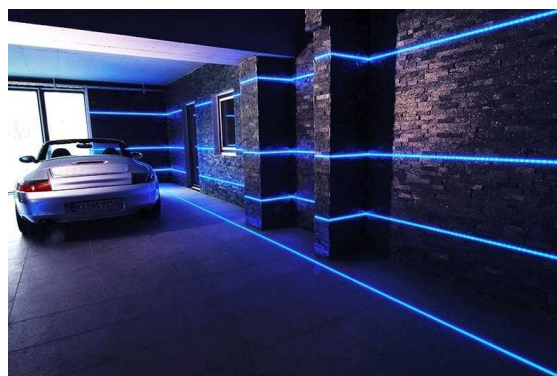
 
IP-profile, U-flat AU-04-12 suitable for 12 - 13,3 mm LED Stripes

Characteristics

Material	aluminum
Color	matt silver
Optic	anodized

**Dimensions & Weight**

Length	2000,00
Width	20,00
Height	10,00
Diameter	0,00
Product Weight	284 g

**Mounting****Mounting Options**

- mounting glue, tile adhesives, concrete, mortar
- heat-resistant double-sided tape
- foam tape for uneven surfaces
- for an optimum mounting, and in combination with tiles in bathrooms or wet rooms, we recommend, flexible tile adhesive
- Optimal working basis should be dust-free and prepared with a matching primer. So you achieve optimal and lasting results
- recommended for tiles or stoneware in thickness 9-10mm
- flexible tile adhesive should be made by a 6 x 6mm or 8 x 8mm notched trowel