

**Artikel Nr.: 732100**

Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Atik, Tiefschwarz RAL 9005, 220-240V AC/50-60Hz, 200,00 W, Neutralweiß



**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Tiefschwarz RAL 9005
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	2,0 m Anschlusskabel mit Stecker IP44

**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	200,00 W / 202,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	nicht dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Netzstecker
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	5000 K
<b>Lichtstrom</b>	27400 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	110°
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	320
<b>Strahlungsverteilung</b>	570 nm





**Artikel Nr.: 732100**

Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Atik, Tiefschwarz RAL 9005, 220-240V AC/50-60Hz, 200,00 W, Neutralweiß

**Lichtrichtung**

<b>Dreh- und Schwenkbereich</b>	schwenkbar
<b>Neigungswinkel</b>	180°
<b>Abstrahlverhalten</b>	
<b>Reflektor / Linse</b>	symmetrisch

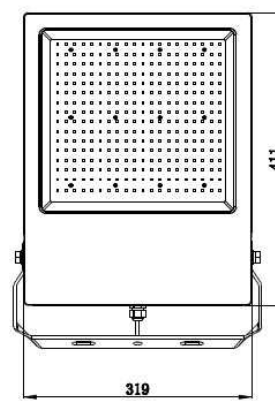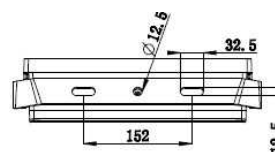

**Abmessungen und Gewicht**

<b>Länge</b>	319 mm
<b>Breite</b>	90 mm
<b>Höhe</b>	411 mm
<b>Durchmesser</b>	
<b>Gewicht</b>	8540 g

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C - +40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-10°C - +60°C
<b>IP - Schutzart</b>	IP65/IP44

**Artikel Nr.: 732100**

Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Atik, Tiefschwarz RAL 9005, 220-240V AC/50-60Hz, 200,00 W, Neutralweiß

**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

<b>Energieeffizienzklasse</b>	A++
<b>Energieverbrauch</b>	202 kWh/1000h

**Lebensdauer**

<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Lichtstrom Ende Lebensdauer</b>	0,70
<b>Schaltzyklen</b>	15000

**IP65/IP44**



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 732100**

Ground-/Wall-/Ceiling lamp, Atik, Jet black RAL 9005, 220-240V AC/50-60Hz, 200,00 W, neutral white


**Technical Data**
**General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting
<b>Colour</b>	Jet black RAL 9005
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	2,0 m connection cable with plug IP44

**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	200,00 W / 202,00 W
<b>Input Voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of Bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	not dimmable
<b>Connection possibility</b>	Powerplug
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	neutral white
<b>Colour temperature</b>	5000 K
<b>Luminous flux</b>	27400 lm
<b>Beam angle</b>	110°
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	320
<b>Spectral power distribution</b>	570 nm





## Article no.: 732100

Ground-/Wall-/Ceiling lamp, Atik, Jet black RAL 9005, 220-240V AC/50-60Hz, 200,00 W, neutral white

### Light Direction

Rotating and tilting range	swivel
Angle of inclination	180°
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

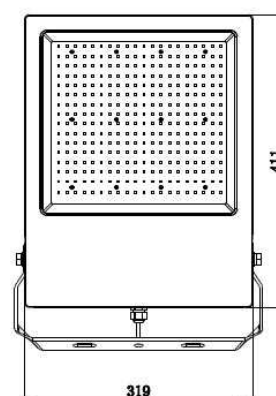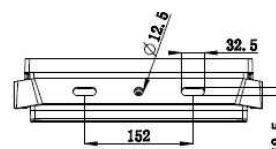

### Dimensions & Weight

Length	319 mm
Width	90 mm
Height	411 mm
Diameter	
Product Weight	8540 g

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP65/IP44

## Article no.: 732100

Ground-/Wall-/Ceiling lamp, Atik, Jet black RAL 9005, 220-240V AC/50-60Hz, 200,00 W, neutral white

### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	A++
Energy consumption	202 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	50000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

#### IP65/IP44



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person