

**Artikel Nr.: 343030**

Stehleuchte, Office One, Weißaluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, Neutralweiß

**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Weißaluminium RAL 9006
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker und Gerätestecker C21



**Elektrische Daten**

<b>Leistung</b>	80,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	Touch-Sensor dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Netzstecker IP20
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	Lichtquelle fest
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	7400 lm
<b>Abstrahlwinkel / UGR</b>	110° / 90° / <19
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	288
<b>Strahlungsverteilung</b>	577 nm



## Artikel Nr.: 343030


Stehleuchte, Office One, Weißaluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, Neutralweiß

### Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	2 Side
Reflektor / Linse	

### Abmessungen und Gewicht

Länge	610,00
Breite	310,00
Höhe	1950,00
Durchmesser	0,00
Gewicht	12400 g

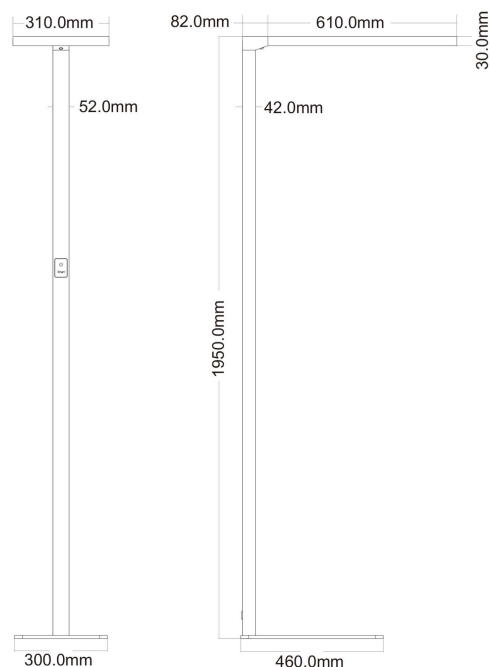

### Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Lagertemperatur	-40°C - +80°C
IP - Schutzart	IP20

**Artikel Nr.: 343030**

Stehleuchte, Office One, Weißaluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, Neutralweiß



**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Energieverbrauch</b>	80 kWh/1000h

**Lebensdauer**

<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Lichtstrom Ende Lebensdauer</b>	0,70
<b>Schaltzyklen</b>	25000

<b>EEL</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
<b>IP20</b>	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

**Article no.: 343030**

Floor lamp, Office One, White aluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, neutral white

**Technical Data**
**General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum
<b>Colour</b>	White aluminium RAL 9006
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	incl. 1,5 m connector cable with power plug and connector plug C21


**Electrical Characteristics**

<b>Power</b>	80,00 W
<b>Input Voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of Bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	touch switch dimmable
<b>Connection possibility</b>	Powerplug IP20
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	Lichtquelle fest
<b>Colour Designation</b>	neutral white
<b>Colour temperature</b>	4000 K
<b>Luminous flux</b>	7400 lm
<b>Beam angle / UGR</b>	110° / 90° / <19
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	288
<b>Spectral power distribution</b>	577 nm



## Article no.: 343030


Floor lamp, Office One, White aluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, neutral white

### Light Direction

Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	2 Side
Reflector / lense	

### Dimensions & Weight

Length	610,00
Width	310,00
Height	1950,00
Diameter	0,00
Product Weight	12400 g

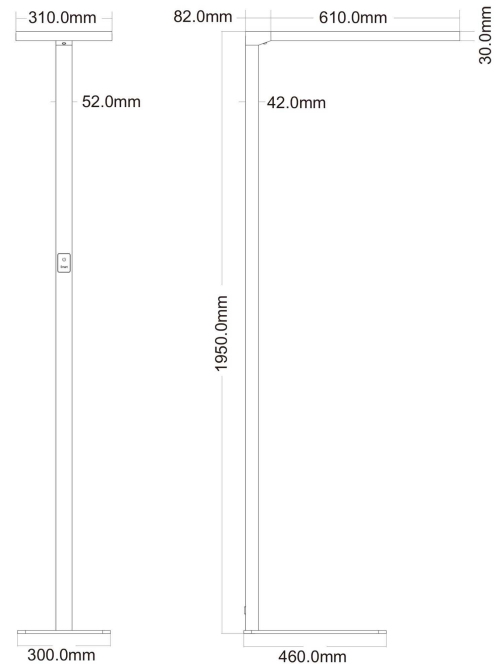

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +45°C
Storage temperature	-40°C - +80°C
IP - Code	IP20

**Article no.: 343030**


---


 
Floor lamp, Office One, White aluminium RAL 9006, 220-240V AC/50-60Hz, neutral white

**Environmental Characteristics**

<b>Energy label</b>	F
<b>Energy consumption</b>	80 kWh/1000h

**Lifespan**

<b>Lamp life time</b>	50000 h
<b>Luminous flux (end of lifetime)</b>	0,70
<b>Number of switching cycles</b>	25000

<b>EEL</b>	This product contains a light source of energy efficiency class F
<b>IP20</b>	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.