

**Artikel Nr.: 343033**

Stehleuchte, Office Three Motion, Schwarz, 200-240V AC/50-60Hz, 55,00 W/25,00 W, Neutralweiß

**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Optik</b>	mattiert
<b>im Lieferumfang</b>	inkl. Anschlusskabel schwarz 2,5m mit Anschlussstecker IP20



**Elektrische Daten**

<b>Leistung</b>	80,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	200-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	Touch, Dimm, Bewegung, Helligkeit
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Netzstecker
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	Lichtquelle fest
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	9600 lm
<b>Abstrahlwinkel / UGR</b>	110° / 50° / <6
<b>LED Typ</b>	
<b>LED Anzahl</b>	156
<b>Strahlungsverteilung</b>	577 nm



## Artikel Nr.: 343033

Stehleuchte, Office Three Motion, Schwarz, 200-240V AC/50-60Hz, 55,00 W/25,00 W, Neutralweiß

### Lichtrichtung


 
Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	2 Side
Reflektor / Linse	

### Abmessungen und Gewicht

Länge	1950,00
Breite	64,00
Höhe	1056,00
Durchmesser	0,00
Gewicht	11310 g

### Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Lagertemperatur	-40°C - +80°C
IP - Schutzart	IP20

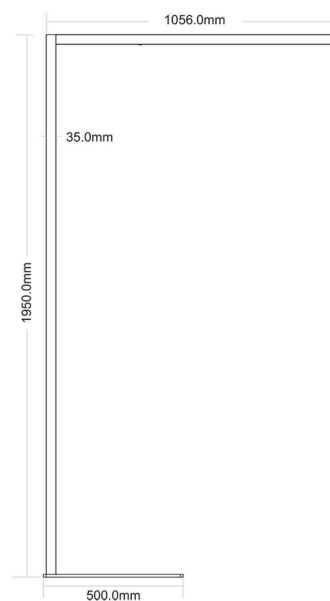

**Artikel Nr.: 343033**

Stehleuchte, Office Three Motion, Schwarz, 200-240V AC/50-60Hz, 55,00 W/25,00 W, Neutralweiß


 
**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieverbrauch</b>	80 kWh/1000h

**Lebensdauer**

<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Lichtstrom Ende Lebensdauer</b>	0,70
<b>Schaltzyklen</b>	25000

<b>EEI</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
<b>IP20</b>	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

**Article no.: 343033**

Floor lamp, Office Three Motion, black, 200-240V AC/50-60Hz, 55,00 W/25,00 W, neutral white

**Technical Data****General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum
<b>Colour</b>	black
<b>Optics</b>	matt
<b>included in delivery</b>	incl. connector cable black 2,5m with power plug IP20

**Electrical Characteristics**

<b>Power</b>	80,00 W
<b>Input Voltage</b>	200-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of Bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	Touch, Dimm, Motion, Lux
<b>Connection possibility</b>	Powerplug
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	Lichtquelle fest
<b>Colour Designation</b>	neutral white
<b>Colour temperature</b>	4000 K
<b>Luminous flux</b>	9600 lm
<b>Beam angle / UGR</b>	110° / 50° / <6
<b>LED type</b>	
<b>LED quantity</b>	156
<b>Spectral power distribution</b>	577 nm



**Article no.: 343033**

Floor lamp, Office Three Motion, black, 200-240V AC/50-60Hz, 55,00 W/25,00 W, neutral white

**Light Direction**


 
<b>Rotating and tilting range</b>	
<b>Angle of inclination</b>	
<b>Radiation direction</b>	2 Side
<b>Reflector / lense</b>	

**Dimensions & Weight**

<b>Length</b>	1950,00
<b>Width</b>	64,00
<b>Height</b>	1056,00
<b>Diameter</b>	0,00
<b>Product Weight</b>	11310 g

**Absolute maximum ratings**

<b>Working temperature</b>	-20°C - +45°C
<b>Storage temperature</b>	-40°C - +80°C
<b>IP - Code</b>	IP20

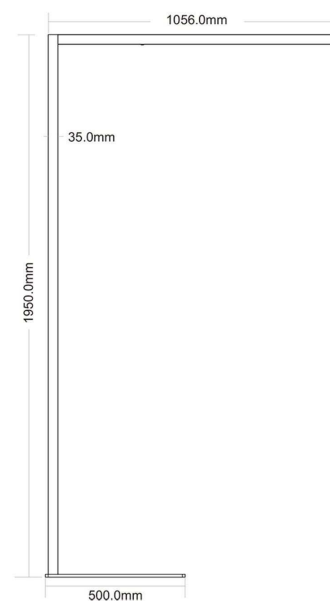

**Article no.: 343033**


 
Floor lamp, Office Three Motion, black, 200-240V AC/50-60Hz, 55,00 W/25,00 W, neutral white

**Environmental Characteristics**

<b>Energy label</b>	D
<b>Energy consumption</b>	80 kWh/1000h

**Lifespan**

<b>Lamp life time</b>	50000 h
<b>Luminous flux (end of lifetime)</b>	0,70
<b>Number of switching cycles</b>	25000

<b>EEL</b>	This product contains a light source of energy efficiency class D
<b>IP20</b>	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.