

Artikel Nr.: 342030

Pendelleuchte, Filo Ball, schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Technische Daten

Charakteristik

Material	Metall / Aluminium
Farbe	schwarz
Optik	
im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung	1x max. 40,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	G9
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Ansteuerung	dimmbar über optionales Leuchtmittel
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I



Artikel Nr.: 342030

Pendelleuchte, Filo Ball, schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W



Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	160,00
Durchmesser (mm)	160,00
Deckenabhängung (mm)	1,00
Gewicht	699 g

Sockelmaß

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	25,00
Durchmesser (mm)	100,00

Artikel Nr.: 342030

Pendelleuchte, Filo Ball, schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	
IP - Schutzart	IP20

IP20 Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.

Article no.: 342030

Pendant lamp, Filo Ball, black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Technical Data**General Characteristics**

Material	metal / aluminum
Colour	black
Optics	
included in delivery	

**Electrical Characteristics**

Power	1x max. 40,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	G9
Number of bases	1
Power supply unit	
Electronically reversible	dimnable via optional bulb
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I



Article no.: 342030

Pendant lamp, Filo Ball, black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	160,00
Diameter (mm)	160,00
Suspensions from ceiling (mm)	1,00
Product Weight	699 g

Base dimensions

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	25,00
Diameter (mm)	100,00

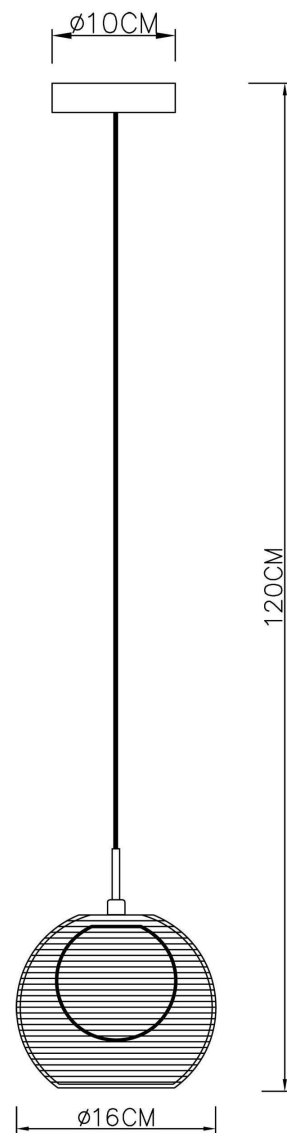

Article no.: 342030

Pendant lamp, Filo Ball, black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	
IP - Code	IP20

IP20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I

in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.