

Artikel Nr.: 733004

Stehleuchte, Ortis, dunkelgrau, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material | Aluminium Druckguss |
| Farbe | dunkelgrau |
| Optik | |
| im Lieferumfang | |



Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistung / Leistungsaufnahme | 15,00 W / 15,90 W |
| Eingangsspannung | 220-240V AC/50-60Hz |
| Eingangsstrom | |
| Fassung / Sockel | |
| Anzahl Sockel | |
| Netzgerät | inkl. LED-Netzgerät |
| Ansteuerung | nicht dimmbar |
| Anschlussmöglichkeit | Anschlussbox |
| Schutzklasse I, II, III | I |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Leuchtmittel | LED-Modul fest |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtstrom | 510 lm |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| LED Typ | COB |
| LED Anzahl | 1 |
| Strahlungsverteilung | 583 nm |



Artikel Nr.: 733004

Stehleuchte, Ortis, dunkelgrau, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, Warmweiß

Lichtrichtung

| | |
|--------------------------|-------------|
| Dreh- und Schwenkbereich | feststehend |
| Neigungswinkel | |
| Abstrahlverhalten | |
| Reflektor / Linse | symmetrisch |


Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------|---------|
| Länge | 1000 mm |
| Breite | |
| Höhe | |
| Durchmesser | 120 mm |
| Gewicht | 3824 g |

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

| | |
|--------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | -20°C - +40°C |
| Lagertemperatur | -10°C - +60°C |
| IP - Schutzart | IP54 |

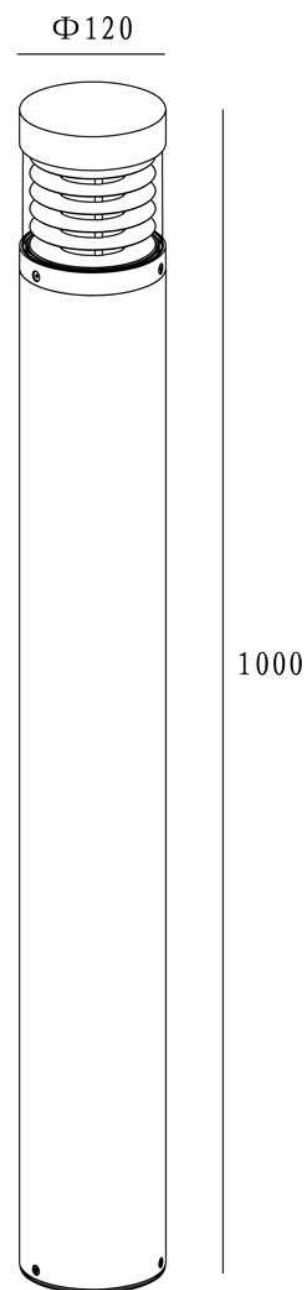

Artikel Nr.: 733004

Stehleuchte, Ortis, dunkelgrau, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, Warmweiß

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch | 16 kWh/1000h |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|---------|
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,70 |
| Schaltzyklen | 100000 |

IP54 Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 733004

Floor lamp, Ortis, dark gray, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, warmwhite

Technical Data**General Characteristics**

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Material | aluminum die casting |
| Colour | dark gray |
| Optics | |
| included in delivery | |

**Electrical Characteristics**

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Power / power consumption | 15,00 W / 15,90 W |
| Input Voltage | 220-240V AC/50-60Hz |
| Input current | |
| Base (standard designation) | |
| Number of Bases | |
| Power supply unit | incl. LED-power supply unit |
| Electronically reversible | not dimmable |
| Connection possibility | Connection box |
| Protection class I, II, III | I |

Light Technical Data

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Bulb | LED-module fixed |
| Colour Designation | warmwhite |
| Colour temperature | 3000 K |
| Luminous flux | 510 lm |
| Beam angle | 360° |
| LED type | COB |
| LED quantity | 1 |
| Spectral power distribution | 583 nm |



Article no.: 733004

Floor lamp, Ortis, dark gray, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, warmwhite

Light Direction

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rotating and tilting range | fixed |
| Angle of inclination | |
| Radiation direction | |
| Reflector / lense | symmetrisch |


Dimensions & Weight

| | |
|----------------|---------|
| Length | 1000 mm |
| Width | |
| Height | |
| Diameter | 120 mm |
| Product Weight | 3824 g |

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

| | |
|---------------------|---------------|
| Working temperature | -20°C - +40°C |
| Storage temperature | -10°C - +60°C |
| IP - Code | IP54 |

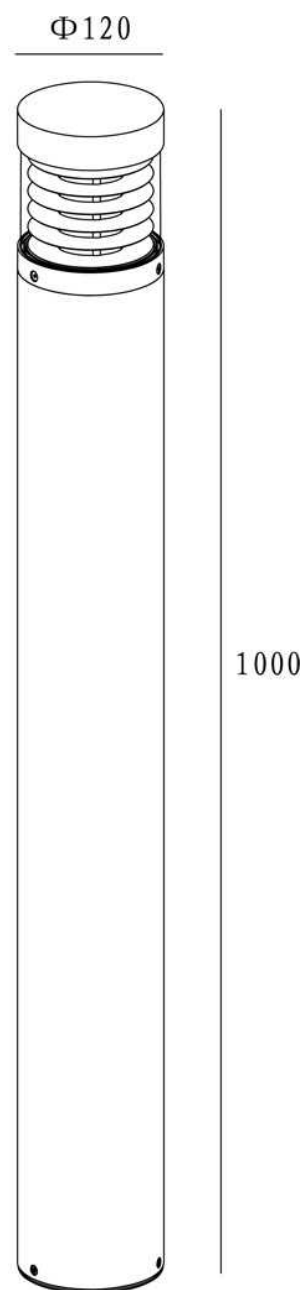

Article no.: 733004

Floor lamp, Ortis, dark gray, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, warmwhite

General product data

Environmental Characteristics

| | |
|---------------------------|--------------|
| Energy label | A |
| Energy consumption | 16 kWh/1000h |

Lifespan

| | |
|--|---------|
| Lamp life time | 30000 h |
| Luminous flux (end of lifetime) | 0,70 |
| Number of switching cycles | 100000 |

IP54 Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person