

QUICK START GUIDE

WIND3S



by HARMAN

BICYCLE MOUNT



1 INSTALL THE INCLUDED MOUNTING BRACKET ONTO BICYCLE HANDLEBARS.



2 DOCK/UNDOCK THE SPEAKER INTO THE MOUNTING BRACKET EFFORTLESSLY



WHAT'S IN THE BOX



WIND3S



 
X1 BRACKET




X1 NON-SLIP PADS(BIG)



X1 NON-SLIP PADS(SMALL)



X1 PLASTIC SCREW

 

X1 USB CABLE



X1 OSG

BUTTONS



PREVIOUS TRACK

VOLUME DOWN

PLAY/PAUSE*

VOLUME UP



POWER ON / OFF

PRESS ≥ 1S

BLUETOOTH

NEXT TRACK


*LONG PRESS TO SWITCH EQ BETWEEN 'SPORT' AND 'BASS' MODE

BLUETOOTH PAIRING



1

2

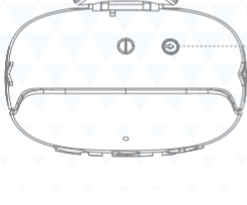

CHARGING



- CHARGING
- LOW BATTERY



USB

WATERPROOF DUSTPROOF IP67



30 MINS

1M

TECH SPEC

Transducer:	43 x 47 mm / 1.5"
Output power:	5 W RMS
Frequency response:	110 Hz - 20 kHz
Signal-to-noise ratio:	> 85 dB
Battery capacity:	1050 mAh
Battery charge time:	2.5 hours (5 V == 1 A)
Music play time:	up to 5 hours (dependent on volume level and audio content)
Bluetooth® version:	5.0
Bluetooth® profile:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® transmitter frequency range:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth® transmitter power:	<6 dBm (EIRP)
Bluetooth® transmitter modulation:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Dimensions (W x H x D):	90 mm x 73.2 mm x 35.8 mm
Weight:	0.230 kg
Maximum operation temperature:	45 °C

FR

Spéc. techniques

Haut-parleur :	43 x 47 mm / 1,5"
Puissance de sortie :	5 W RMS
Réponse en fréquence :	110 Hz - 20 kHz
Rapport signal sur bruit :	> 85 dB
Capacité de la batterie :	1050 mAh
Temps de charge de la batterie :	2,5 heures (5 V == 1 A)
Autonomie de lecture de musique :	jusqu'à 5 heures (fonction du niveau du volume et du contenu audio)
Version Bluetooth® :	5.0
Profils de Bluetooth® :	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Gamme de fréquences de l'émetteur Bluetooth® :	2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth® :	<6 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth® :	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensions (L x H x P) :	90 mm x 73,2 mm x 35,8 mm
Poids :	0,230 kg
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

ES

Especificaciones técnicas

Transductor:	43 x 47 mm/1,5"
Potencia de salida:	5W RMS
Intervalo de frecuencias:	110 Hz - 20 kHz
Relación señal-ruido:	> 85 dB
Capacidad de la batería:	1050 mAh
Tiempo de carga de la batería:	2,5 horas (5 V == 1 A)
Tiempo de reproducción de música:	hasta 5 horas (en función del nivel de volumen y el contenido de audio)
Versión de Bluetooth®:	5.0
Perfil de Bluetooth®:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth®:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth®:	<6 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth®:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensiones (An. x Al. x Prof.):	90 mm x 73,2 mm x 35,8 mm
Peso:	0,230 kg
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

