

REN HLC2

2-CHANNEL "SPEAKER SIGNAL ON RCA"-ADAPTER

Grey - Connect with the positive (+) right speaker output of the source unit

Grey-Black - Connect with the negative (-) right speaker output of the source unit

White - Connect with the positive (+) left speaker output of the source unit

White-Black - Connect with the negative (-) left speaker output of the source unit

Yellow - Connect with continuous +12V

Black - Connect with ground (GND)


Blue - Connect with remote turn-on terminal (REM) at the amplifier

Brown* - Connect with ground (GND)

Red & White RCA - Connect with the RCA inputs at the amplifier

GAIN L & R - Use these controllers to adjust the input level

***The Brown ground wire should be only used if no sound is audible on both channels.**

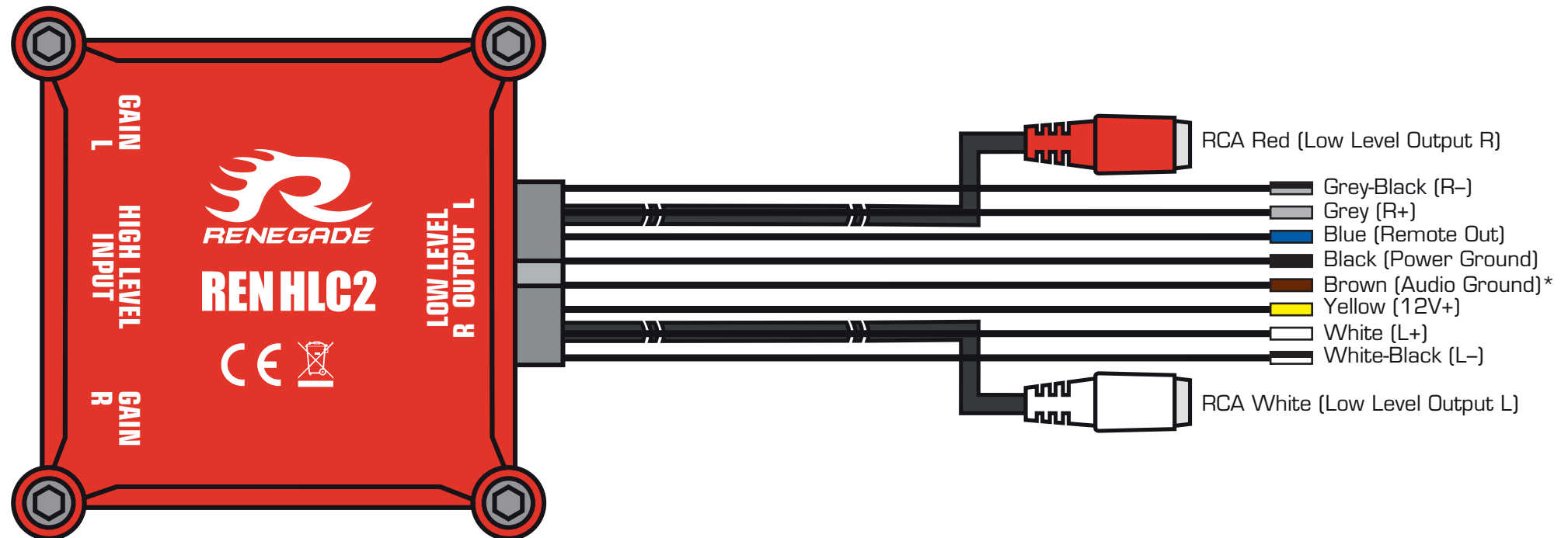

REN HLC2

2-KANAL "LAUTSPRECHER-SIGNAL AUF CINCH"-ADAPTER

Grau - Mit dem positiven (+) rechts Lautsprecherausgang des Autoradios verbinden

Grau-Schwarz - Mit dem negativen (-) rechts Lautsprecherausgang des Autoradios verbinden

Weiß - Mit dem positiven (+) linken Lautsprecherausgang des Autoradios verbinden

Weiß-Schwarz - Mit dem negativen (-) linken Lautsprecherausgang des Autoradios verbinden

Gelb - Mit Dauerplus +12V verbinden

Schwarz - Mit Masse verbinden (GND)

Blau - Verbinden Sie das Gerät mit der Remote-Einschaltklemme (REM) am Verstärker

Braun* - Mit Masse verbinden (GND)

Rot & Weiß Cinch - Verbinden Sie diese Stecker mit den Cinch-Eingängen am Verstärker

GAIN L/R - Verwenden Sie diese Regler um den Eingangspegel anzupassen

***Das braune Massekabel sollte nur angeschlossen werden, wenn auf beiden Kanälen kein Ton zu hören ist.**

