




3-Achsen-Gimbal

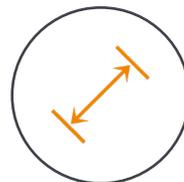

1/2"-Sensor



KI-Unterstützung



4K Ultra HD
Auflösung



Vielseitige Modi



Windows & macOS

BESCHREIBUNG

Insta360 Link: Die leistungsstarke 4K Webcam mit künstlicher Intelligenz revolutioniert die Arbeit von Zuhause

Die Insta360 Link vereint hervorragende Bildqualität mit einer besonders für Berufstätige, Lehrkräfte und Live-Streamer optimierten Benutzerfreundlichkeit. Dank einer Auflösung von 4K und einem branchenführenden 1/2"-Sensor liefert die Insta360 Link lebensechte Bildqualität und Detailschärfe sowie einen hohen Dynamikbereich bei allen Lichtverhältnissen. Ein 3-Achsen-Gimbal und eingebaute KI-Algorithmen ermöglichen es der Webcam, den Nutzer immer im Bild zu halten und auf Gestensteuerung zu reagieren. Mit vielseitigen Modi, wie unter anderem DeskView, eignet sich die Link für jede Art von Remote-Arbeit.

HIGHLIGHTS

PREMIUM-BILDGEBUNG

Die Insta360 Link verfügt über hervorragende 4K Ultra HD Auflösung bei 30 fps für Online-Interaktionen, die sich lebensecht anfühlen und kein Detail auslassen. Mit ihrem 1/2"-Sensor ist die Link vielen anderen Webcams mit vergleichbaren Auflösungen voraus. Der größere Sensor fängt wesentlich mehr Details ein und sorgt für einen größeren Dynamikbereich sowie bessere Schwachlichtleistung. Das garantiert ein konsistent perfektes Bild in jedem Raum und in jeder Umgebung.

CLEVERER ARBEITEN DANK KI

Das Gimbal-Objektiv nutzt KI-Tracking, um der Bewegung des Nutzers zu folgen und diesen jederzeit perfekt zu zentrieren. Dank automatischen Framings und Zoomens muss die Kamera bei Gesprächen nicht manuell eingestellt werden. Mit der Gestensteuerung, lässt sich die Link völlig berührungsfrei aus der Ferne steuern: Nutzer können KI-Tracking einschalten, herein- und herauszoomen und mehr - es muss nichts angeklickt werden.

SPEZIAL-MODI FÜR BESSERE KOMMUNIKATION

- **Whiteboard-Modus:** Hebe einen festgelegten Whiteboard-Bereich hervor, damit Schüler oder Meeting-Teilnehmer die Inhalte des Whiteboards klar und deutlich lesen können.
- **Portrait-Modus:** Live-streame direkt im 9:16-Format für ein optimales Zuschauerlebnis auf Mobilgeräten, mit optimaler Bildqualität - ohne das das Bild zurechtgeschnitten werden muss.
- **Overhead-Modus:** Montiere die Link auf ein Stativ und nimm präzise Top-Down-Ansichten auf – perfekt für Unboxings oder Design-Skizzen.

PREMIUM-BILDGEBUNG

Von zwei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung, die störende Geräusche herausfiltern, bis hin zur einfachen Befestigung per eingebautem Bildschirmclip oder 1/4"-Gewinde, ist die Link so konzipiert, dass sie sich perfekt in den Lebens- und Arbeitsalltag einfügt. Für Videokonferenzen ist sie vollständig mit Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet sowie weiteren Plattformen unter macOS und Windows kompatibel.

SPEZIFIKATIONEN

Videoauflösung	4K @ 24/25/30 fps, 1080p @ 24/25/30/50/60 fps, 720p @ 24/25/30/50/60 fps
Videokodierungsformat	H.264 (alle Auflösungen und Bildraten), MJPEG (4K @ 24/25 fps, 1080p alle Bildraten, 720p alle Bildraten)
Belichtungskorrektur	±3 EV
ISO	100 - 3200
Verschlusszeit	1/8000 - 1/30 s
Weißabgleich	2000 - 10000K
Blende	f/1,8
35 mm äquivalente Brennweite	26 mm
Festes FOV	DFOV 79.5°, HFOV 67°
Modi	Portrait, Whiteboard, DeskView, Overhead
Digitalzoom	Bis zu 4x
Autofokus	Unterstützt bei einer Distanz von 10 cm bis ∞
HDR	Unterstützt für 1080p @ 24/25/30 fps und 720p @ 24/25/30 fps
KI-Tracking	Unterstützt mit und ohne KI-Zoom
Ton	Zwei Mikrofone mit Rauscherunterdrückung
UVC	1.1
UAC	1.0
Taste	1x Berührungstaste
Verbindungsmöglichkeiten	Per USB-C-zu-USB-C-Kabel (USB 2.0) oder Typ-C-zu-Typ-A-Adapter
Akku	Keiner
Stromverbrauch	5V/1A
Befestigungsoptionen	1/4"-Standardgewinde zur Stativmontage und integriertem Clip zur Befestigung an Computerbildschirmen
Maße	69 × 41 × 45 mm
Gewicht	106 g
Systemanforderungen	Betriebssystem: Windows 8 oder neuer (Windows 8.1 oder neuer für 4K erforderlich); macOS 10.10 oder neuer. RAM: 2 GB RAM oder mehr für 1080p oder höher; 1 GB für 720p.
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C