

# LS751HD

FULL-HD LASER INSTALLATIONSBEAMER

## Hauptmerkmale

- Laser-Technologie der 3. Generation
- $\geq 30.000$  Stunden Lebensdauer der Laser-Lichtquelle
- Geringer Stromverbrauch
- 5.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Breites Farbspektrum für eine optimale Darstellung
- Benutzerfreundlichkeit: Instant On/Off, H/V-Keystone und LAN-Steuerung



5.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



1,6x

OPTISCHER ZOOM



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



2x 15 Watt

LAUTSPRECHER



RJ45


ETHERNET

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic® LS751HD ist ein heller und vielseitiger Full-HD-Laser-Projektor für jede professionelle Installation und bietet alles, was Sie für große Leinwände benötigen. Mit 5.000 ANSI-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und einer Lebensdauer der Lichtquelle von min. 30.000 Stunden\* ist dieser Projektor ideal für Hörsäle, große Konferenzräume und vieles mehr. Dank der SuperColor™ Technologie werden Inhalte mit brillanten Farben, gestochen scharfen Grafiken und beeindruckenden Videos zum Leben erweckt. Dieser erstklassige Performer ist außerdem einfach zu installieren und zu verwalten, da er über einen 1,6-fachen optischen Zoom, vertikalen Lens-Shift, eine vertikale/horizontale Trapezkorrektur und eine 4-Ecken-Verstellung verfügt, die selbst bei anspruchsvollen Installationen für Flexibilität sorgt. Darüber hinaus ermöglichen die 360-Grad-Projektion und der 24/7-Betrieb vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der ViewSonic® LS751HD ist der ideale Projektor für professionelle Installationen, große Veranstaltungsorte sowie Geschäfts- und Schulungsumgebungen.

\*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.  $\geq 30.000$  Stunden im Eco Modus.

## Anschlussbelegung

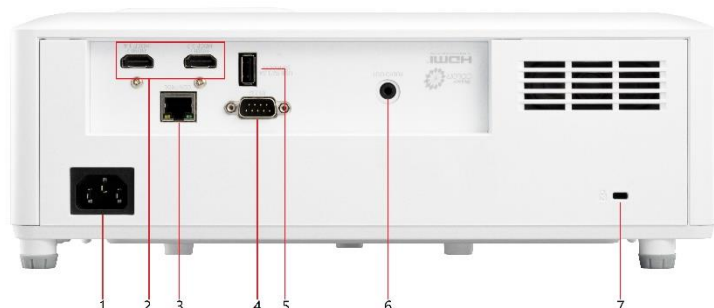

1) AC In	4) RS232	7) Lock Slot	10) Bedientasten
2) 2x HDMI	5) USB-A (Service)	8) Fokus / Zoom	
3) Ethernet (RJ45)	6) Audio Out	9) Lens Shift	

## Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN	LS751HD (VS19337)
Projektionssystem	0.65" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	5000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=2.5-3.26, f=20.911-32.62mm
Projektionsversatz	136% +/-5%
Projektionsverhältnis	1.4~2.24
Optischer Zoom	1,6x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	0.93-14.88m (100"@3.10m)
Keystone	H: +/-30°, V: +/-30°
Betriebsgeräusch (Normal)	34dB
Betriebsgeräusch (Eco)	31dB
Eingangsverzögerung	49,9ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD
Horizontale Frequenz	15K-102KHz
Vertikale Scanrate	23-120Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2x (1x HDMI 2.0/ HDCP 2.2 1x HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
AUSGÄNGE	
Audioausgang (3,5 mm)	1x
Lautsprecher	2x 15 Watt
USB Typ A (nur Laden)	1x (5V/ 1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
RJ45	1x
USB Typ A (nur für Service)	1x

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	Normal: 245 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
SuperColor, Dynamic Black, HDR, HLG, 3D Blu-ray, 3D Ready, 360° Tilt Angle Projection, Portrait Mode, 24/7 Operation, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, LAN Control, vController, Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), Crestron Fusion, PJ Link, Extron, ATEN, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Instant on, Instant off, Password Protection, High Altitude Mode, IP6X Sealed Optical Engine, Projector Software Update	
LIEFERUMFANG	
LS751HD	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
QSG	1x
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	4,5Kg
Bruttogewicht	6,6Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	337x265x131,5mm
Abmessungen der Verpackung	496x387x195mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Griechisch, Norwegisch/Dänisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes_Chinesisch, Traditionelles_Chinesisch, Koreanisch, Arabisch, Japanisch, Thailändisch, Ungarisch, Tschechoslowakisch, Türkisch, Farsi, Vietnamesisch, Indonesisch, Rumänisch, Slowakisch, insgesamt 27 Sprachen	
Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	076690701994 0

Datenstand: 08.02.2023