


Flip Pro 85" WM85B

216 cm (85") Bildschirmdiagonale
EAN 8806094266511

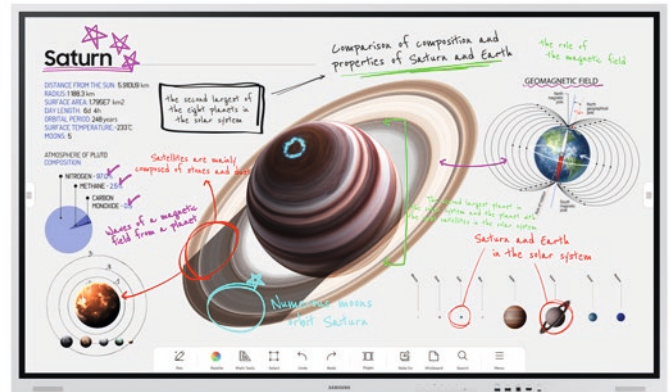

Artikelinformation:

- Artikelname: WM85B
- Artikelnummer: LH85WMBWLGCXEN
- EAN: 8806094266511

Panel:

- Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel (Querformat)
- Typ: Edge LED Backlight
- Helligkeitswert: Helligkeit (max.) 350 cd/m² (ohne Glas), 220 cd/m²
- Einblickwinkel (H/V): 178°/178°

Design/Anschlüsse:

- Anschlüsse Front: 1x HDMI, 1x USB-C (P/D: 65W), 1x USB 3.0 / 1x USB 2.0 (Typ A), Touch Out (USB Typ B)
- Anschlüsse Rückseite: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB 2.0 (Typ A), Audio Out (3,5 mm Klinke), RS-232C (3,5 mm Klinke), 1x Touch Out (USB Typ B), Ethernet (RJ-45), OPS-Konnektor
- Design: White Grey

Besondere Eigenschaften:

- 85 Zoll großes UHD-Display mit Touchfunktion – für den optimalen Einsatz im Klassenzimmer oder Meetingraum
- Ultraschnelle Touchreaktionsgeschwindigkeit von nur 6,7 ms
- Multi-Touch für bis zu 20 Personen ermöglicht verbesserte Interaktivität
- Netto Reaktionszeit des Touch-Overlays, 26ms auf Flip UI
- Verbesserte Konnektivität dank erweiterter Frontanschlüsse und 3-in-1-USB-C-Port
- Intelligentes, drahtloses Teilen von bis zu 4 Geräten mit SmartView+
- Vielfältige Eingabemöglichkeiten mit passivem Stift. Natürliches Schreibgefühl dank reaktionsschnellem Touchscreen
- Anzeige von Bild- und Videoinhalten von Smartphones, Tablets und PCs¹ dank Screen-Mirroring-Funktion, SmartView+ und Apple Airplay²
- Nutzung von Microsoft Office 365 per Browser-Anwendung



Technische Daten Flip Pro 85" (WM85B)

Artikelinformationen Flip	
Artikelname	WM85B
Artikelnummer	LH85WMBWLGCXEN
EAN	8806094266511
Panel	
Bildschirmdiagonale	216 cm (85")
Helligkeit (max.)	350 cd/m ² (ohne Glas)
Kontrastverhältnis (typ.)	4.000:1 (ohne Glas)
Reaktionszeit (G/G)	8 ms
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Betriebszeit	16/7
Backlight Technologie	60 Hz New Edge
Auflösung	
Auflösung (nativ)	3.840 x 2.160 Pixel
Konnektivität	
Lautsprecher Typ	Eingebaute Lautsprecher (10W x 4CH)
Eingang Video	2x HDMI (1x vorn, 1x hinten), 1x DP, OPS I/F
Eingang USB	1x USB 3.0 vorn (USB Hub), 1x USB 2.0 vorn, 1x USB 2.0 hinten
Ausgänge	1x USB-C, 1x (Stereo Mini Jack), 2 x Touch Out (USB Upstream Type, 1x vorn, 1x hinten)
BT/WiFi	Ja (Bluetooth 5.2, Wifi 5 802.11ac)
Kabellose Schnittstellen	WiFi: inkl. WiDi/Miracast, Bluetooth für HID, SmartView+ & Apple AirPlay ³
Kabelgebundene Netzwerkschnittstellen	1x Ethernet (RJ-45)
Online Dienste	VMWare Horizon, Microsoft Office 365, Internet- Browser
Remote Desktop Dienste	RDP, VNC Konnektor
Touch	
Typ	IR
Simultanes Zeichnen/ Multi-Touch	4 fach (intern), 20 touch (extern)
Touch Pen Typ	Passiver Stift (mit Magnet)
Reaktionszeit Touch-Overlay	6,7 ms
Touch Latenz auf Flip UI	26 ms
Energiemerkmale ⁴	
Lieferant	Samsung
Artikelname	WM85B
Energieeffizienzklasse ⁵	N/A
Bildschirmdiagonale	216 cm (85")
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	197 W
Energieverbrauch pro Jahr	187 kWh
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	N/A
Bildschirmauflösung	3.840 x 2.160 Pixel

Design	
Farbe	White Gray
Schutzglas	Ja
VESA-Wandmontage	600 x 400 mm
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis ~ 40 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis ~ 80 %
Normen	
Elektromagnetische Kompatibilität	Klasse A, EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN/IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4
Sicherheit	EN/IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN/IEC 62368-3:2020 EN/IEC 62311:2008
Besonderheiten	
H/W	Reaktionsschneller Touchscreen mit sehr geringer Latenz (26 ms) für natürliches Schreibgefühl, Mathematik-Tools (Geodreieck, Lineal, etc.), erweiterte wireless Konnektivität dank SmartView+ (bis zu 4 Teilnehmer simultan), USB-C Power Delivery bis zu 65W zum Laden eines externen Geräts, Web Browser mit Chromium M85 Web Engine, front- und rückseitige Lautsprecher für besseres Sounderlebnis, praktische Tragegriffe erleichtern die Installation und Montage, OPS Konnektor
S/W	Flip UI (Whiteboard Anwendung)
Plattform	Pontus-M (Tizen 6.5)
Prozessor	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
On-Chip Cache Memory	L1 (I/D): 48 KB / 32 KB L2 (Unified): 2 MB
Clock Speed	1,7 GHz CPU Quad
Main Memory Interface	LP DDR4, 1,6GHz, 64 bit, 3,5 GB
Grafikeinheit	2D & 3D Grafikengine - Bis zu 1.920 x 1.080 Pixel (32 Bit) - unterstützt OpenGL ES
Speicherkapazität	32 GB (davon ca. 29,3 GB verfügbar)
IO Ports	1x USB 3.0 / 2x USB 2.0
Betriebssystem	Tizen 6.5 : Samsung Proprietary OS(VDLinux)
Lieferumfang	
Enthalten	Power Cord, USB Upstream Cable(1ea), Pen(2ea, Black), OPS Box, Warranty/QSG
Maße & Gewicht	
Maße (B x H x T)	1.945,8 x 1.151,1 x 89 mm
Maße mit Verpackung (B x H x T)	2.136 x 1.318 x 260 mm
Gewicht ohne Verpackung	75,2 kg
Gewicht mit Verpackung	91,6 kg

Technische Daten Flip Pro 85" (WM85B)

Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre
Verfügbare Optionen	
Wandhalterung (optional)	WMN8200SF
Artikelinformationen: Wandhalterung (optional)	
Artikelnummer	WMN8200SFXEN
EAN	8806090573712
Maße (B x H x T)	764 x 580 x 28 mm (slim) bis 764 x 580 x 100 mm (normal)
Maße Verpackung (B x H x T)	682 x 447 x 137 mm
Gewicht ohne Verpackung	4,9 kg
Gewicht mit Verpackung	6,9 kg
Lieferumfang	Installationsanleitung, Schrauben

¹ Gilt für Android ab Version 4.2, für PCs ab Windows 10 (Build 1709) mit UIBC-Kompatibilität.

² per Software-Update, voraussichtlich Q2/2022

³ (per Software-Update)

⁴ Das elektronische Energielabel und –Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

⁵ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).